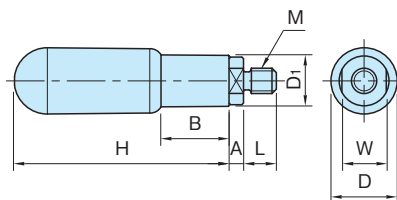


**RGF**
**回転 グリップ**

 標準  
在庫品

**RGHS**

 材質の特性  
P.1815

 Original ELESA Model I.621+x **eleasa**
**NEW**


グリップ	シャンク
ポリアミド つや消しブラック	SUM24L 亜鉛メッキ

品番	D	M	D <sub>1</sub>	H	L	W	A	B	質量 (g)	価格
<b>RGF 65-M 8</b>	22	M8×1.25	18	65	12	16	6.5	21	93	880
<b>RGF 80-M10</b>	24	M10×1.5	18.5	80	13	19	7.5	27	103	1,800
<b>RGF100-M12</b>	27	M12×1.75	22	101	13	19	7.5	34	155	2,000

**特長**

二面幅をスパナで締付けて取付けできます。

**技術データ**

使用温度 max. 90°C min. -20°C

**注意事項**

高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

 ハンドル  
&グリップ

 インジケータ  
&スケール

 アクチュエータ  
ユニット

 回転軸  
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ  
&ラッチ

 オイルキャップ  
&ゲージ

 アジャスター  
フット  
&キャスト

デンジョナー

 ガイド  
レール

 ガイド  
ローラー

 スライド  
レール

 スイッチ  
ドッグ

ブラウンジャー

 位置決め  
部品

 ワンタッチ  
着脱

 ワンタッチ  
スライドロック

 エア  
クランプ

 ワンタッチ  
クランプ

 クランプ  
&ストッパー

 サポーター  
&スベーサー

 ワーク  
グリッパー

 ボルト  
&ナット

吊具

 工場用  
無線機器

 機械  
カバー

 各種  
サービス