

## MAU5040SS





## アクチュエータユニット

標準在庫品 


IMAO

NEW

本体	スライドベース エンドプレート	シャフト	台形ネジナット	ボルト	ダストカバー
A6N01 アルマイト封孔処理 ナチュラル	亜鉛ダイカスト (ZDC2) クロムメッキ	S45C 四三酸化鉄皮膜	CAC902	SCM435 三価クロメート	SUS304H

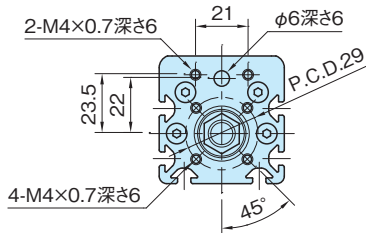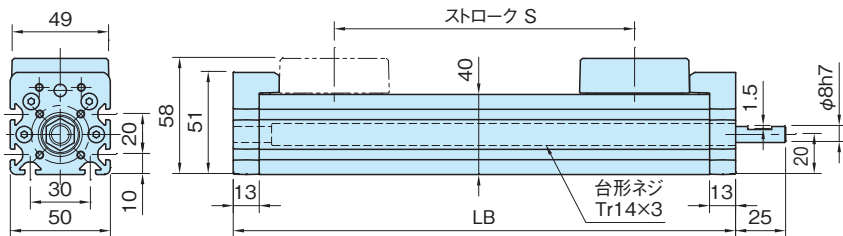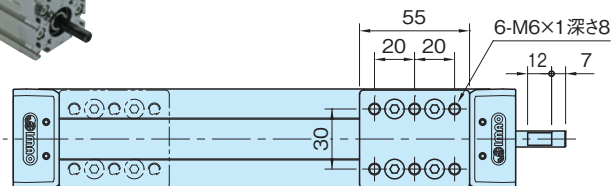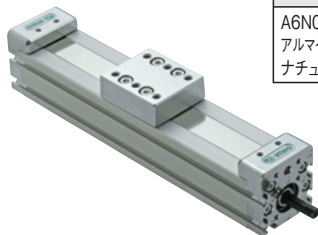

エンドプレート詳細(両端面)

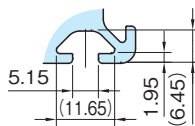

本体溝部詳細(6箇所)

品番	回転方向	S	LB	質量 (kg)	価格
MAU5040SS-150R	右	150	250	1.7	26,000
MAU5040SS-150L	左	150	250	1.7	26,000
MAU5040SS-200R	右	200	300	1.9	27,000
MAU5040SS-200L	左	200	300	1.9	27,000
MAU5040SS-250R	右	250	350	2	28,000
MAU5040SS-250L	左	250	350	2	28,000
MAU5040SS-300R	右	300	400	2.2	29,000
MAU5040SS-300L	左	300	400	2.2	29,000

## 関連製品ページ

用途に応じてオプション部品を選定してください。

- ・ スピンロック(P.244参照)
- ・ ポジショニングスペーサー(P.245参照)
- ・ デジタルポジショニングジグーター(P.246参照)
- ・ 標準シャフト(P.248参照)
- ・ ハンドル車(P.249~参照)
- ・ ストッパーセット(P.252参照)
- ・ ナット20(P.253参照)
- ・ マルチフレームカバー(P.253参照)
- ・ 寸法指定タイプの場合は、**MAUX5040SS**をご参照ください。(P.235参照)