

CWN

ウイング ノブ

標準在庫品

RHS

材質の特性  
P.1815

追加加工可

ネジ  
カット P.1780



Original ELESA Model CWN.

elesa




CWN

(メネジ、キャップ付き)

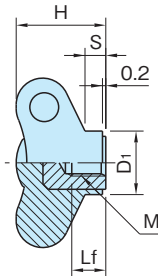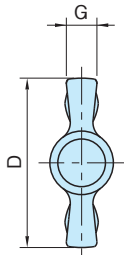

CWN

(メネジ、キャップ付き) (オネジ、キャップ付き)

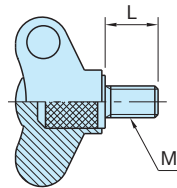


CWN



CWN

(オネジ、キャップ付き)

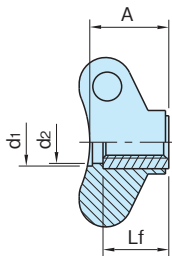

CWN-NT

(メネジ、キャップなし)



CWN-NT

(メネジ、キャップなし)

ノブ	メネジ	オネジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅	S10C 亜鉛メッキ

CWN (メネジ、キャップ付き)

品番	D	M	H	G	D <sub>1</sub>	S	Lf	質量 (g)	価格
CWN32	32	M5×0.8	16.5	6	12	3.5	6	7	230
CWN32A							8	6	230
CWN40	40	M6×1	21	6.5	13.5	4.5	12	12	320
CWN40A							13	11	360

CWN-NT (メネジ、キャップなし)

品番	D	M	H	G	D <sub>1</sub>	S	Lf	A	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	質量 (g)	価格
CWN32NT	32	M6×1	16.5	6	12	3.5	12	14.5	9	8	5	270
CWN40NT	40	M8×1.25	21	6.5	13.5	5	16	19	10	9.5	10	390