

## WN-SUS

## ステンレス ウィング ナット

標準在庫品 **RHS** SUS 追加加工可 ネジ組付け P.1784Original ELESA Model EWNM-SST **elasa**


WN-N-SUS

(メネジ)



WN-NT-SUS

(メネジ貫通)

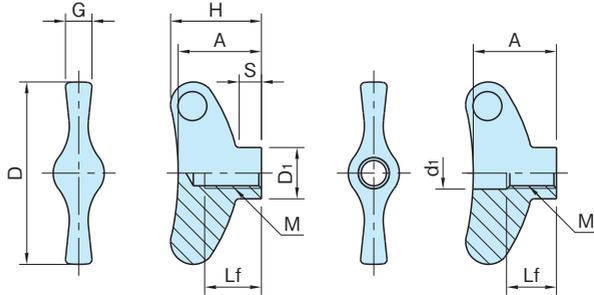

WN-N-SUS

(メネジ)

WN-NT-SUS

(メネジ貫通)

★One Point  
オールステンレス製

本体

SUS304  
つや消し(サンドブラスト)

## WN-N-SUS (メネジ)

品番	D	M	H	G	D <sub>1</sub>	S	Lf	A	質量 (g)	価格
WN40N -SUS	40	M 5×0.8	21	6.5	13.5	5.5	12	19	31	1,600
WN40AN-SUS		M 6×1								1,600
WN48N -SUS	48	M 6×1	24	7	13.5	6	15	22	41	1,900
WN48AN-SUS									M 8×1.25	40
WN55N -SUS	55	M 8×1.25	28	8	16	7	18	25	62	2,400
WN55AN-SUS									M10×1.5	61

## WN-NT-SUS (メネジ貫通)

品番	D	M	H	G	D <sub>1</sub>	S	Lf	A	d <sub>1</sub>	質量 (g)	価格
WN40NT -SUS	40	M 5×0.8	21	6.5	13.5	5.5	8	19	5.3	30	1,600
WN40ANT-SUS										29	1,600
WN48NT -SUS	48	M 6×1	24	7	13.5	6	10	22	6.4	40	1,900
WN48ANT-SUS										39	1,900
WN55NT -SUS	55	M 8×1.25	28	8	16	7	13	25	8.4	59	2,400
WN55ANT-SUS										M10×1.5	57

## 特長

人間工学に基づいて設計されたウィング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛みありません。

## 参照ページ

追加加工を承ります。・ネジ組付け (P.1784参照)

ハンドル  
& グリップ  
インジケータ  
& スケール  
アクチュエータ  
ユニット  
回転軸  
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ  
& ラッチオイルキャップ  
& ゲージアジャスター  
フット  
& キャスタ

デシヨナー

ガイド  
レールガイド  
ローラースライド  
レールスイッチ  
ドッグ

ブランチャー

位置決め  
部品ワンタッチ  
着脱ワンタッチ  
スライドロックエア  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
& ストッパーサポーター  
& スペーサーワーク  
グリッパーボルト  
& ナット

吊具

工場用  
無線機器機械  
カバー各種  
サービス