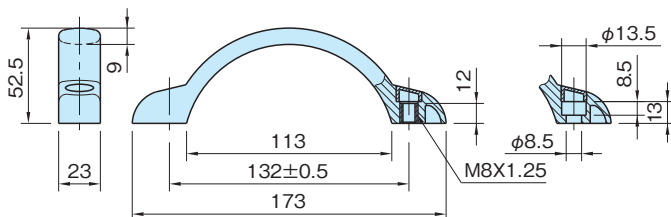


AGRR,AGRF アーチ グリップ

標準在庫品

RHS

材質の特性
P.1815Original ELESA Model M.479 **elesa**AGRR170
(メネジ)AGRF170
(通し穴)

★One Point

取付け方向が選べます

品番	質量 (g)	価格
AGRR170	57	1,900
AGRF170	49	1,500

特長

- 通し穴タイプは、六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
- キャップの標準色はブラックですが、受注製作品にてオレンジ、グレー、イエロー、ライトブルー、レッドも承っております。

注意事項


- 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
- キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。(AGRRタイプは組付けた状態にて出荷いたします。)

技術データ

使用温度 max. 130°C min. -30°C


機械強度

品番	F _H [N]	F _V [N]	L _H [J]	L _V [J]
AGRR170	2100	2600	15	7
AGRF170				

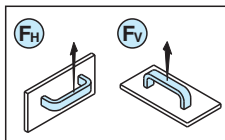

持ち上げ可能荷重

F_HとF_Vは通常の作業条件で重量物を持ち上げる場合の破壊点の平均値です。

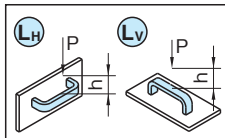

耐衝撃強さ

6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を記載してあります。
L(J) = P(N) × h(m)