


## SWEFH

## エンブラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)

標準在庫品

RHS

IP67

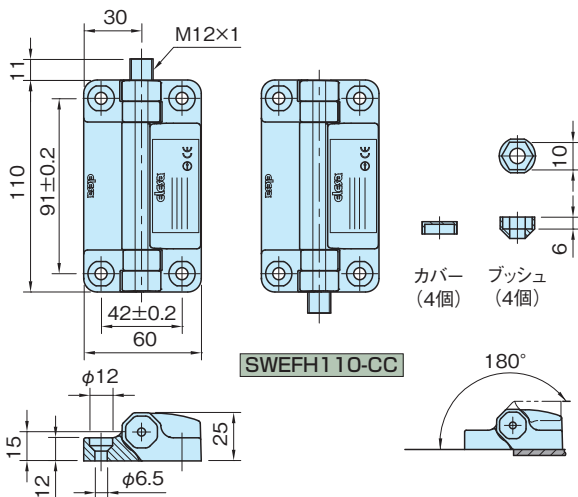材質の特性  
P.1615Original ELESA Model CFSW. 


SWEFH110-CA

本体、カバー、ブッシュ	ピン	セーフティープラグ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	熱可塑性エラストマー

品番	接点方式	質量 (g)	価格
SWEFH110-22CA	2NO+2NC	150	15,000
SWEFH110-22CC			15,000
SWEFH110-13CA	1NO+3NC		15,000
SWEFH110-13CC			15,000

## 技術データ

- ・旋回角度 max.180°
- ・使用温度 max.80°C min.-20°C
- ・ヒンジの個数選択は「エンブラ フラットヒンジ許容荷重」をご覧ください。(P.488参照)

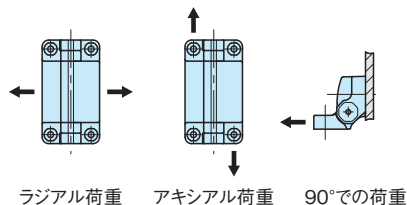

サイズ	ラジアル荷重	アキシアル荷重	90°での荷重	最大締付トルク (N・m)
	破損する荷重Rr (N)	破損する荷重Ra (N)	破損する荷重R90 (N)	
SWEFH110	2800	2100	1300	5