

MCH

マシナリー ヒンジ

標準在庫品

RoHS

SUS

EMKA  
Beschlagertechnik



MCH60-B  
(黑色塗装)








MCH70-C  
(クロムメッキ)



MCH-SUS  
(SUS)

タイプ	本体	ピン,ワッシャー	スパーサー
MCH60-B	亜鉛ダイカスト(ZDC1)	SUS304	ポリアミド
MCH70-B	黑色塗装	SUM22L 亜鉛メッキ	
MCH70-C	亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ		
MCH-SUS	SUS316	SUS304	

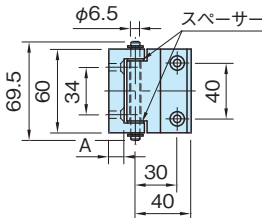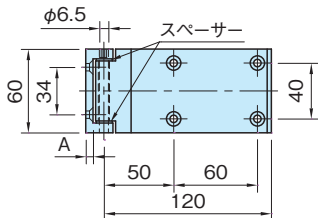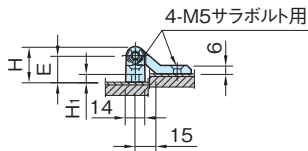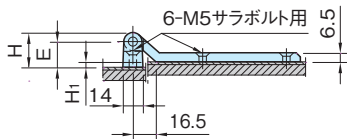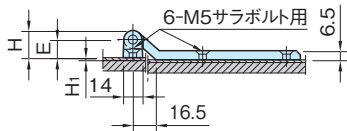

MCH60-B

品番	H	E	A	H <sub>1</sub>	質量 (g)	価格
MCH60133B	19.5	13	5	1.5	295	3,500
MCH60139B	25.5	19	11	4.5	305	3,500

MCH70-B MCH70-C

黑色塗装		クロムメッキ		H	E	A	H <sub>1</sub>	質量 (g)
品番	価格	品番	価格					
MCH7053B	2,400	MCH7053C	2,400	19.5	13	5	-	155
MCH70534B	2,400	MCH70534C	2,400				4	
MCH70596B	2,400	MCH70596C	2,200	25.5	19	11	6	165
MCH705910B	2,400	MCH705910C	2,200				10	

MCH-SUS

品番	H	E	A	H <sub>1</sub>	質量 (g)	価格
MCH6053-SUS	19.5	13	5	-	170	3,900

注意事項

センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。次にヒンジを組み合わせ、MCH70-B/MCH70-C/MCH-SUSはピンを挿入し両端を止め輪で止めてご使用ください。MCH60-Bはピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。

ハンドル & グリップ

インジケータ & スケール

アクチュエータ ユニット

回転軸 関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ & ラッチ

オイルキャップ & ゲージ

アジャスター フット & キャスタ

デシヨナー

ガイド レール

ガイド ローラー

スライド レール

スイッチ ドッグ

ブランジャー

位置決め 部品

ワンタッチ 着脱

ワンタッチ スライドロック

エア クランプ

ワンタッチ クランプ

クランプ & ストップアー

サポーター & スパーサー

ワーク グリッパー

ボルト & ナット

吊具

工場用 無線機器

機械 カバー

各種 サービス