 


SSRH



スナップ イン スプリング ヒンジ

標準在庫品

RHS

材質の特性
P.1815EMKA
Beschaffung

取付穴図

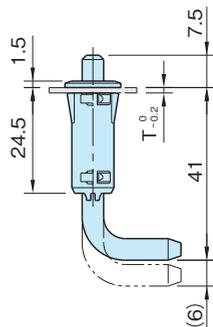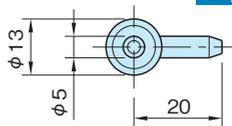

品番	T (板厚)	質量 (g)	価格
SSRH265-1	1	9	500
SSRH265-2	2		500


本体	ピン
ポリアミド ブラック	亜鉛ダイカスト (ZDC1)

特長

- ・着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
- ・簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
- ・内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。

■取付手順

本体を押し込むと、スナップイン方式により突起部で固定します。

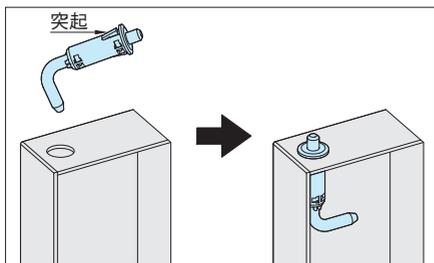

使用例・使用方法

ドアなどの内側に取付けてご使用ください。

