

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

**ヒンジ
&ラッチ**

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

デシヨナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ブラジャヤー

位置決め
部品

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

エア
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリッパー

ボルト
&ナット

吊具

工場用
無線機器

機械
カバー



各種
サービス

PFC プロファイル シリンダー

標準在庫品 **RoHS**



PFC17W5
ウイング

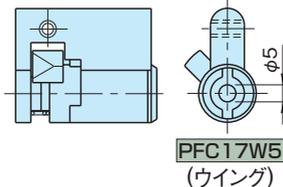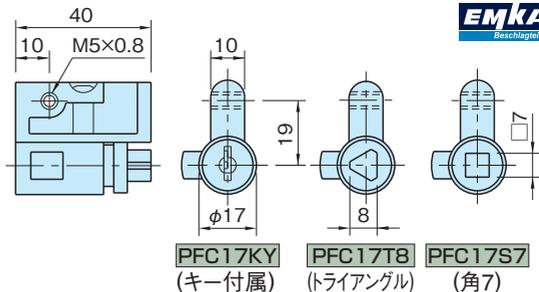

本体
亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ

品番	差し込み口	タイプ	質量(g)	価格	適用キー (P.570参照)
PFC17KY	-	A	95	3,200	キー付属
PFC17W5	ウイング	B	75	2,400	KEY5W
PFC17S7	角7			2,400	KEY7S
PFC17T8	トライアングル			2,400	KEY8T

特長

- ・タイプA ロック位置でのみキーが外せます。
- ・タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。

注意事項

SWH]スイング ハンドルの施錠用製品です。
(P.562参照)