


KA
レベルアジャスター(ラバー付き)

 標準
在庫品

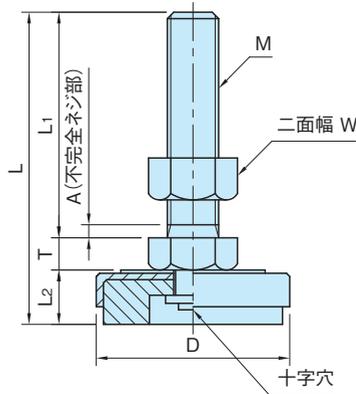

パッド	ネジ、ナット	パッドゴム	ワッシャー
SPCC 亜鉛三価黒クロメート	SS400 亜鉛三価黒クロメート	クロロレンゴム ブラック	ポリアミド 半透明

品番	D	M	L	L ₁	L ₂	T	W	A	許容荷重 (kN)	質量 (g)	価格
KA40-08×060R	40	M 8×1.25	78.5	60	13	5.5	13	2.5	3	70	430
KA40-10×050R		M10×1.5	70	50		7	17	3		90	460
KA50-12×070R	50	M12×1.75	93	70	15	8	19	3.5	5	170	580
KA60-16×070R		M16×2	97			10	24	4		290	740
KA60-20×100R	60	M20×2.5	130	100	17	13	30	5	7	470	980
KA60-20×130R			160	130						540	1,000

特長

- ・取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。
- ・底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。

 ハンドル
& グリップ

 インジケータ
& スケール

 アクチュエータ
ユニット

 回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ
& ラッチ

 オイルキャップ
& ゲージ

 アジャスター
フット
& キャスタ

デンジョナー

 ガイド
ローラー

 ガイド
ローラー

 スライド
ローラー

 スイッチ
ドッグ

ブランジャー

 位置決め
部品

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

 エア
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
& ストッパー

 サポーター
& スペーサー

 ワーク
グリッパー

 ボルト
& ナット

吊具

 工場用
無線機器

 機械
カバー

 各種
サービス