


KACP

レベルアジャスター用クランププレート

標準在庫品 RⓂHS

IMAO

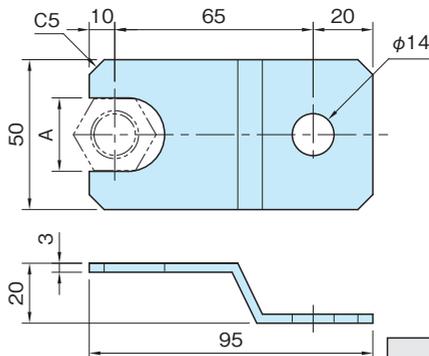

本体


SS400

亜鉛三価クロメート

品番	A	質量 (g)	価格	適用 レベルアジャスター
KACP-12	19	110	220	KA60-12タイプ
KACP-16	24.5	105	220	KA60-16タイプ
KACP-20	30.5	100	220	KA60-20タイプ

使用例・使用方法

KA60 レベルアジャスター重荷重用の固定にご使用ください。(P.664参照)

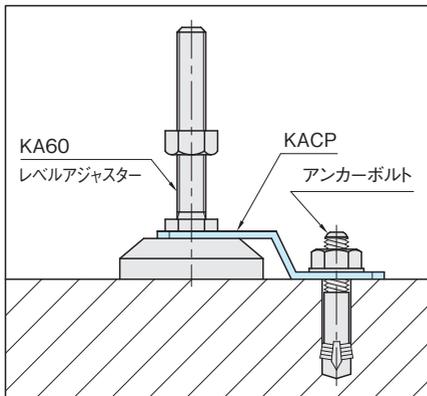

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

プランジャー

位置決め
部品

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

エア
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリッパー

ボルト
&ナット

吊具

工場用
無線機器

機械
カバー

各種
サービス