


ATB


アジャスト テンション ブロック

標準在庫品 R●HS

IMAO

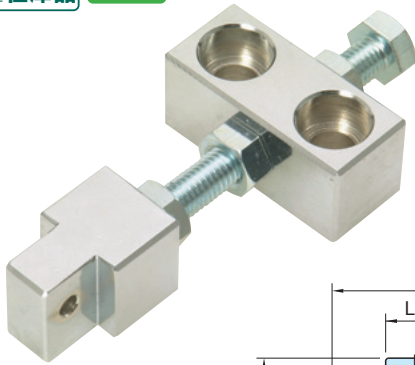

本体	ボルト、ナット
SS400 亜鉛三価クロメート	S45C 亜鉛メッキ

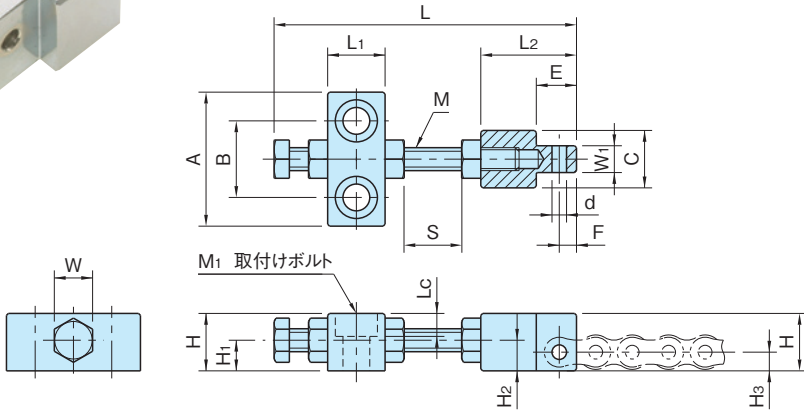

品番	チェーン No.	S	L	L ₂	F	H	H ₃	C	M ₁	A	B	L ₁
ATB35	35	0~20	79	25	4.5	15	6.5	15	M 6	35	20	15
ATB40	40	0~28	103	30	6	20	8	20	M 8	45	25	20
ATB50	50	0~36	128	36	7.5	25	10	25	M10	55	30	25
ATB60	60	0~45	152.5	42	9	28	11.5	28	M12	65	40	28
ATB80	80	0~56	191	51	12	35	14.5	35	M16	80	45	35

品番	H ₁	H ₂	d	W ₁	E	L _c	W	M	質量 (g)	価格
ATB35	8	8	3.8	7	10.5	6	10	M 6×1	100	5,700
ATB40	10	10	4.2	10.6	13	8	13	M 8×1.25	220	7,100
ATB50	13	12.5	5.3	13.2	16.5	10	17	M10×1.5	420	7,200
ATB60	15	14	6.2	17.2	19.5	12	19	M12×1.75	645	7,800
ATB80	19	17.5	8.2	22	26	16	24	M16×2	1240	9,400

ハンドル
& グリップ

インジケータ
& スケール

アクチュエータ
ユニット

回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
& ラッチ

オイルキャップ
& ゲージ

アジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ブランチャー

位置決め
部品

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

エア
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
& ストッパー

サポーター
& スペーサー

ワーク
グリッパー

ボルト
& ナット

吊具

工場用
無線機器

機械
カバー

各種
サービス