

PCRLP-E


ローラーピン(偏心)



標準在庫品 R&HS




PCRLP05E

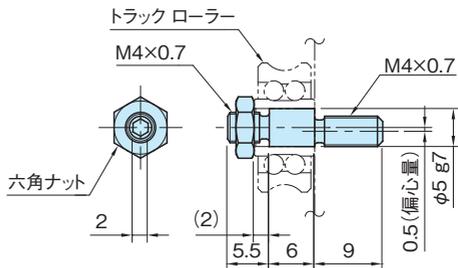

PCRLP05E



PCRLP-E 08~20

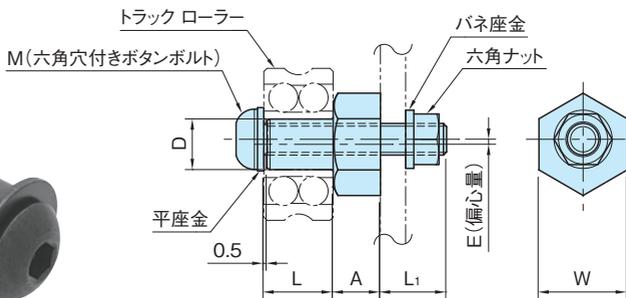

PCRLP-E 08~20

本体
S45C
四三酸化鉄皮膜


品番	D (g7)	L	W	A	M	L ₁	E	質量 (g)	価格
PCRLP05E	寸法図参照							3	1,600
PCRLP08E	8	11	14	7.5	M 5×0.8 -30L	10.5	0.8	19	1,200
PCRLP12E	12	15.9	17	9	M 8×1.25-40L	13.5	1	51	1,300
PCRLP15E	15	19	19	10	M10×1.5 -45L	14	1.5	88	1,500
PCRLP20E	20	22.6	24	12	M12×1.75-55L	17.9	2	162	1,800

使用例・使用方法

- ・ **PCTR-R** トラック ローラー (R型) の軸としてご使用ください。(P.847参照)
- ・ ローラーピン(偏心)は、ガイドローラーの高さ調整ができます。
- ・ **PCRLP05E** は、本体を六角レンチで調整後、六角ナットを締めてください。
- ・ **PCRLP-E** は、本体をスパナで調整後、ボルト締めしてください。

注意事項

PCRLP-E 08~20は、相手側の板厚に応じて、六角穴付きボタンボルト(市販品)を交換してご使用ください。

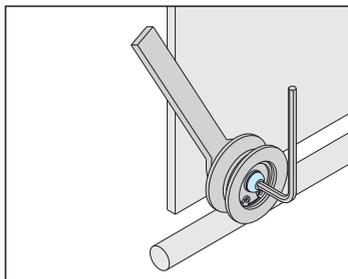

- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 回転軸関連
- レバー
- ノブ
- 取手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- デシヨナー
- ガイドレール
- ガイドローラー**
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ブランジャー
- 位置決め部品
- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- エアクランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スペーサー
- ワークグリッパー
- ボルト & ナット
- 吊具
- 工場用無線機器
- 機械カバー
- 各種サービス