

- ハンドル
&グリップ
- インジケータ
&スケール
- アクチュエータ
ユニット
- 回転軸
関連
- レバー
- ノブ
- 取手
- ヒンジ
&ラッチ
- オイルキャップ
&ゲージ
- アジャスター
フット
&キャスタ
- テンショナー
- ガイド
レール
- ガイド
ローラー
- スライド
レール
- スイッチ
ドッグ
- ブランジャー
- 位置決め
部品
- ワンタッチ
着脱
- ワンタッチ
スライドロック
- エア
クランプ
- ワンタッチ
クランプ
- クランプ
&ストッパー
- サポーター
&スベーク
- ワーク
グリッパー
- ボルト
&ナット
- 吊具
- 工場用
無線機器
- 機械
カバー
- 各種
サービス

CJC,CJR クレビスジョイント

標準 **在庫品** **RoHS** 材質の特性 P.1815

ELESA : FJT. **elasa**







CJC

(クリップ式)




CJR

(リング式)

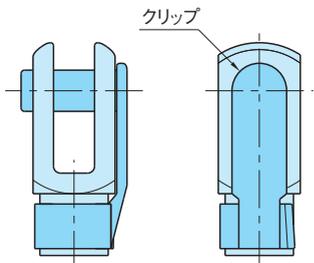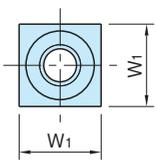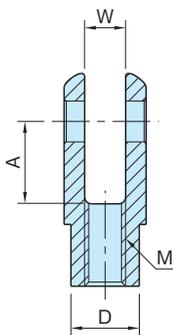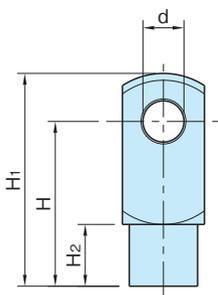

CJC

(クリップ式)

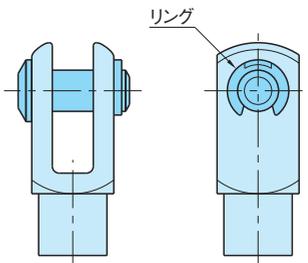

CJR

(リング式)

本体
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック

サイズ	d	W	M 注)	A	H	H ₁	H ₂	D	W ₁	
CJC	6	6	M 6×1	12	24	31	9	10	12	
	8	8	M 8×1.25	16	32	42	12	14	16	
	10	10	M10×1.5	20	40	52	15	18	20	
	10F		M10×1.25							
	CJR	12	12	M12×1.75	24	48	62	18	20	24
		12F		M12×1.25						
	14	14	M14×2	28	56	72	22.5	24	27	

注) サイズ10F、12Fは細目です。