

20シリーズ

●ジョイント

CADデータのダウンロード ▶ <http://www.imao.co.jp/>

20シリーズ
ジョイント

ブラケットセット20 20



SET




JBK20-3010S ¥300/セット

材 質	ADC12(本体)
処 理	シルバー焼付塗装(本体)
質 量	15g
推奨締付トルク	4.5N・m

付属品

- ナット 20 M5
2個
- ナットホルダー 20
2個
- 六角穴付きボタンボルト M5×0.8-10L
2本

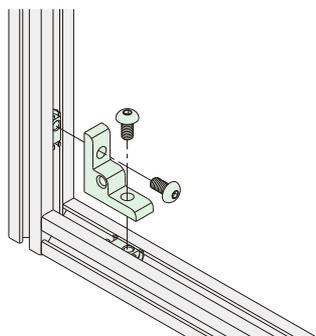

ブラケットセット20 40



SET





JBK20-3030S ¥470/セット

材 質	ADC12(本体)
処 理	シルバー焼付塗装(本体)
質 量	34g
推奨締付トルク	4.5N・m

付属品

- ナット 20 M5
4個
- ナットホルダー 20
4個
- 六角穴付きボタンボルト M5×0.8-10L
4本

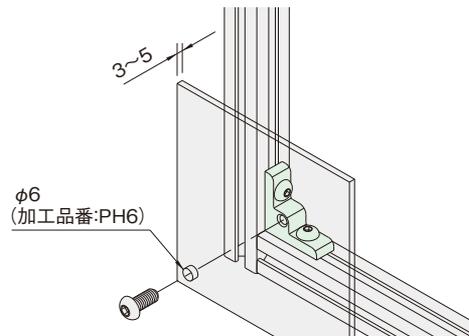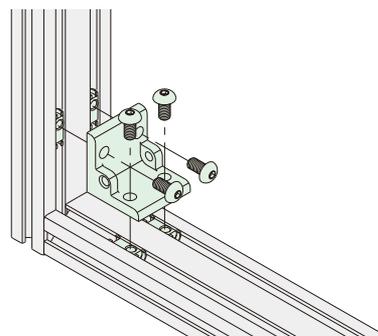

側面のタップ穴を使用し、t=3~5mmのパネルを取付けできます。

ブラケット20





JBK20-3010

JBK20-3030

JBK20 右記一覧

材 質	ADC12
処 理	シルバー焼付塗装
質 量	右記一覧
推奨締付トルク	4.5N・m

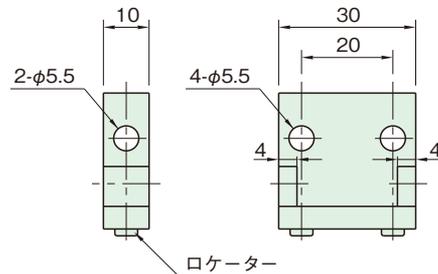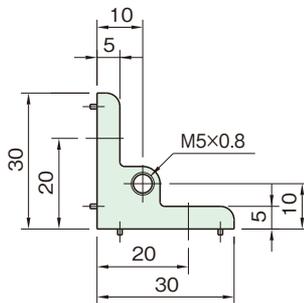

JBK20-3010

JBK20-3030

品 名	品 番	質量(g)	価 格	単 位
ブラケット20 20	JBK20-3010	8	¥160	1個
ブラケット20 40	JBK20-3030	20	¥190	

IM-FRAME (ジョイント・ブラケット)

- 共通寸法
- 対応品
- 付属品
- 推奨品
- その他

■付属品 **SET** のマークが対象商品となっております。



ナット
P.18



ナットホルダー
P.18



六角穴付きボタンボルト
P.98

- 技術データ
- たわみ
- リブ強度
- 加工
- すべり許容荷重

■すべり許容荷重 **P.105**

※各種ジョイントにて組立てた際の許容荷重です。