


リド プロファイル エコノミー型

LPE


¥ 下記一覧

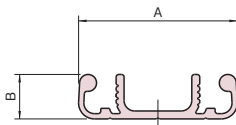

| | |
|-----|----------------|
| 材質 | A1(JIS 6N01相当) |
| 処理 | アルマイト表面処理 |
| カラー | ナチュラル |

! UPEプロファイル専用カバーです。

| 品番 | 仕様 | A | B | 質量 (kg/m) | 価格 | 単位 |
|--------------------|----------------|----|-----|--------------|-------|----|
| L6-LPE30N-3M | 定寸3000mm+切りしろ | 30 | 8.4 | 0.23 | 2,500 | 本 |
| L6-LPE30N-(必要長さ)mm | 寸法切り(最大3000mm) | | | | 1,200 | m |
| LPE40N -3M | 定寸3000mm+切りしろ | 40 | 9.5 | 0.3 | 2,900 | 本 |
| LPE40N -(必要長さ)mm | 寸法切り(最大3000mm) | | | | 1,400 | m |
| L6-LPE60N-3M | 定寸3000mm+切りしろ | 60 | 8.4 | 0.41 | 4,600 | 本 |
| L6-LPE60N-(必要長さ)mm | 寸法切り(最大3000mm) | | | | 2,100 | m |
| LPE80N -3M | 定寸3000mm+切りしろ | 80 | 9.5 | 0.57 | 5,600 | 本 |
| LPE80N -(必要長さ)mm | 寸法切り(最大3000mm) | | | | 2,400 | m |

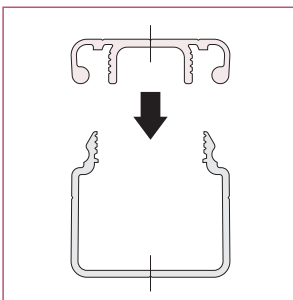

UPEとの組み合わせで配線・配管等のカバーにご使用ください。

プロファイル

キャップ
カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ