


### 40×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH4020N2-3M	¥ 6,600円 (定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH4020N2-(必要長さ)mm	¥ 2,800円/m (最大3000mm)

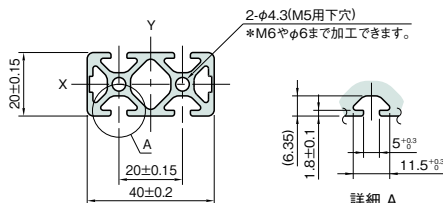

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.38cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:1.4cm <sup>4</sup> ly:5.46cm <sup>4</sup>
質量	0.91kg/m

#### 適用エンドキャップ


L5-ECP4020 ¥ 100円 (1個)



サイズ: 40×20×2.5mm  
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ:P.78参照

### 40×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH4020N3-3M	¥ 6,600円 (定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH4020N3-(必要長さ)mm	¥ 2,800円/m (最大3000mm)

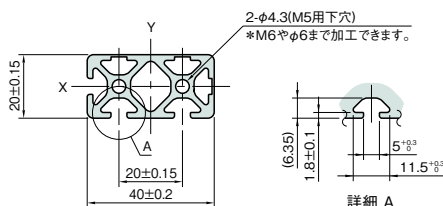

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.42cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:1.48cm <sup>4</sup> ly:5.37cm <sup>4</sup>
質量	0.92kg/m

#### 適用エンドキャップ

L5-ECP4020 ¥ 100円 (1個)



サイズ: 40×20×2.5mm  
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ:P.78参照

プロファイル

カバー

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ