

プロファイル

80×20 ストラット プロファイル 5


L5-SPH8020N-3M

¥ 11,100円 (定寸3000mm+切りしろ)

L5-SPH8020N-(必要長さ)mm

¥ 4,600円/m (最大3000mm)

RoHS

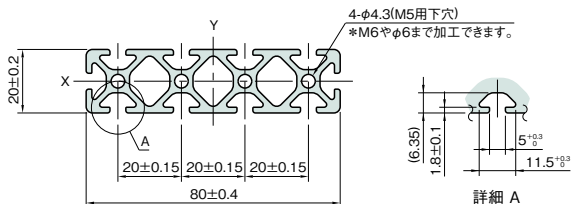

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.19cm ²
断面2次モーメント	lx:2.72cm ⁴ ly:36.08cm ⁴
質量	1.67kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP8020

¥ 180円 (1個)



サイズ: 80×20×2.5mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.78参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ