


### 60×30 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPL6030N-3M	¥ 10,200円	(定寸3000mm+切りしろ)
L6-SPL6030N-(必要長さ)mm	¥ 4,200円/m	(最大4000mm)
L6-SPL6030B-3M	¥ 15,300円	(定寸3000mm+切りしろ)
L6-SPL6030B-(必要長さ)mm	¥ 5,900円/m	(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

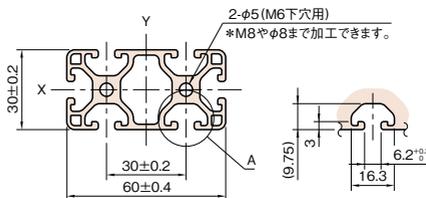

詳細 A

材質	A/(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	6.13cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:5.54cm <sup>4</sup> Iy:21.22cm <sup>4</sup>
質量	1.65kg/m

#### 適用エンドキャップ

L6-ECP6030 ¥ 270円 (1個)




サイズ: 60×30×3mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.180参照

### 60×30 ストラット プロファイル 6

L6-SPH6030N-3M	¥ 13,500円	(定寸3000mm+切りしろ)
L6-SPH6030N-(必要長さ)mm	¥ 5,100円/m	(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

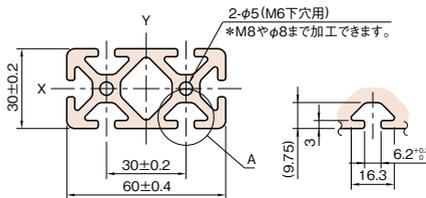

詳細 A

材質	A/(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	8.47cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:7.92cm <sup>4</sup> Iy:29.3cm <sup>4</sup>
質量	2.29kg/m

#### 適用エンドキャップ

L6-ECP6030 ¥ 270円 (1個)



サイズ: 60×30×3mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.180参照

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ