


プロファイル

40×40 ストラット プロファイル エコノミー型

SPE4040N-3M **¥** 7,700円 (定寸3000mm+切りしろ)SPE4040N-(必要長さ)mm **¥** 3,200円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

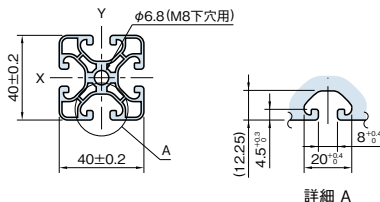

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	5.07cm ²
断面2次モーメント	lx:7.38cm ⁴ ly:7.38cm ⁴
質量	1.37kg/m

適用エンドキャップ


ECP4040 **¥** 270円 (1個)

サイズ: 40×40×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

40×40 ストラット プロファイル 軽量型

SPL4040N-3M **¥** 10,000円 (定寸3000mm+切りしろ)SPL4040N-(必要長さ)mm **¥** 4,000円/m (最大4000mm)SPL4040B-3M **¥** 12,800円 (定寸3000mm+切りしろ)SPL4040B-(必要長さ)mm **¥** 5,000円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

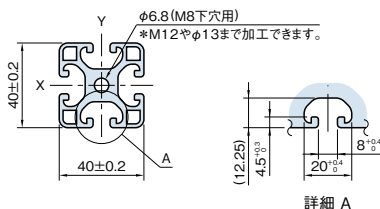

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	6.46cm ²
断面2次モーメント	lx:9cm ⁴ ly:9cm ⁴
質量	1.74kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040 **¥** 270円 (1個)

サイズ: 40×40×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ