


プロファイル

40×40 ストラット プロファイル エコノミー型

SPE4040N2-3M ￥ 8,500円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPE4040N2-(必要長さ)mm ￥ 3,400円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

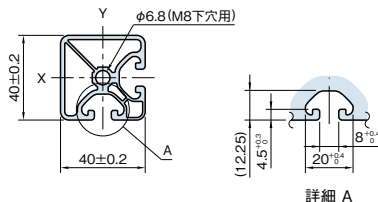

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	4.83cm ²
断面2次モーメント	lx:8.06cm ⁴ ly:8.06cm ⁴
質量	1.30kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040 ￥ 270円 (1個)




サイズ: 40×40×4mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

40×40 ストラット プロファイル 軽量型

SPL4040N2-3M ￥ 10,200円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPL4040N2-(必要長さ)mm ￥ 4,200円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

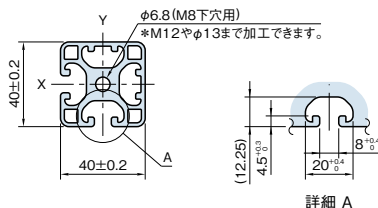

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.80cm ²
断面2次モーメント	lx:9.64cm ⁴ ly:9.64cm ⁴
質量	1.84kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040 ￥ 270円 (1個)



サイズ: 40×40×4mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ