


40×40 ストラット プロファイル エコノミー型


SPE4040N3-3M	¥ 8,500円 (定寸3000mm+切りしろ)
SPE4040N3-(必要長さ)mm	¥ 3,400円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

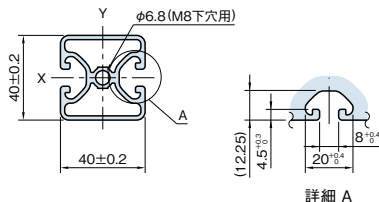

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	4.95cm ²
断面2次モーメント	lx:8.40cm ⁴ ly:8.10cm ⁴
質量	1.33kg/m


適用エンドキャップ

ECP4040	¥ 270円 (1個)
	サイズ: 40×40×4mm 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.309参照

40×40 ストラット プロファイル 軽量型


SPL4040N3-3M	¥ 10,200円 (定寸3000mm+切りしろ)
SPL4040N3-(必要長さ)mm	¥ 4,200円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

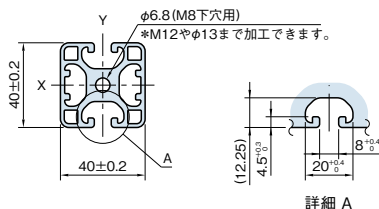

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.77cm ²
断面2次モーメント	lx:9.02cm ⁴ ly:10.11cm ⁴
質量	1.83kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040	¥ 270円 (1個)
	サイズ: 40×40×4mm 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.309参照

プロファイル

カバー

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ