


プロファイル

80×40 ストラット プロファイル エコノミー型

SPE8040N-3M ￥ 16,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPE8040N-(必要長さ)mm ￥ 6,300円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

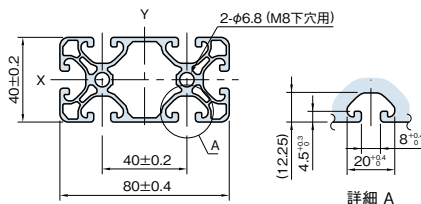

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	8.93cm ²
断面2次モーメント	Ix:15.15cm ⁴ Iy:57.81cm ⁴
質量	2.42kg/m

適用エンドキャップ

ECP8040 ￥ 390円 (1個)



サイズ:80×40×4mm
 材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ:P.309参照

80×40 ストラット プロファイル 軽量型


SPL8040N-3M ￥ 17,500円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPL8040N-(必要長さ)mm ￥ 6,900円/m (最大4000mm)

SPL8040B-3M ￥ 23,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPL8040B-(必要長さ)mm ￥ 8,500円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

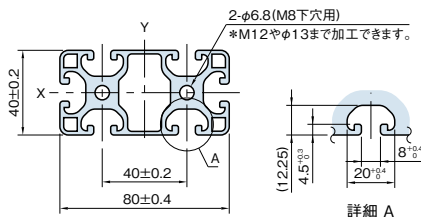

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	11.38cm ²
断面2次モーメント	Ix:16.6cm ⁴ Iy:69.54cm ⁴
質量	3.04kg/m

適用エンドキャップ

ECP8040 ￥ 390円 (1個)



サイズ:80×40×4mm
 材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ:P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ