


80×40 ストラット プロファイル

SPH8040N-3M	¥ 28,000円 (定寸3000mm+切りしろ)
SPH8040N-(必要長さ)mm	¥ 10,200円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

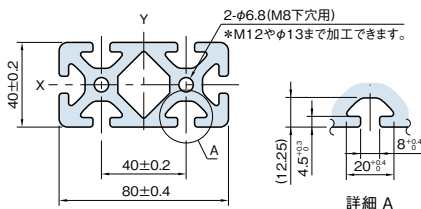

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	16.76cm ²
断面2次モーメント	Ix:26.87cm ⁴ Iy:101.19cm ⁴
質量	4.53kg/m


適用エンドキャップ

ECP8040	¥ 390円 (1個)
	サイズ: 80×40×4mm 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.309参照

80×40 ストラット プロファイル 軽量型

SPL8040N1-3M	¥ 18,700円 (定寸3000mm+切りしろ)
SPL8040N1-(必要長さ)mm	¥ 7,100円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

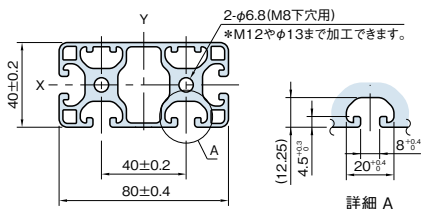

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	11.60cm ²
断面2次モーメント	Ix:17.73cm ⁴ Iy:70.87cm ⁴
質量	3.13kg/m

適用エンドキャップ

ECP8040	¥ 390円 (1個)
	サイズ: 80×40×4mm 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.309参照

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ