

プロファイル


## 80×80 ストラット プロファイル 軽量型

SPL8080N-3M ￥37,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPL8080N-(必要長さ)mm ￥14,500円/m (最大4000mm)



※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

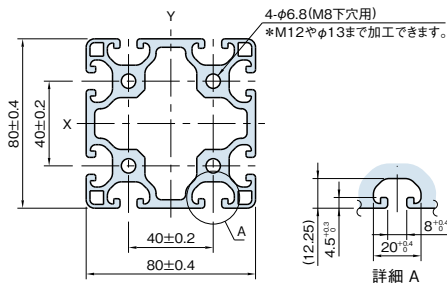

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	19.75cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:134.06cm <sup>4</sup> Iy:134.06cm <sup>4</sup>
質量	5.33kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP8080 ￥680円(1個)



サイズ:80×80×4mm

材質:ポリアミド(ガラス繊維強化)  
ページ:P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ


## 80×80 ストラット プロファイル

SPH8080N-3M ￥45,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPH8080N-(必要長さ)mm ￥17,000円/m (最大4000mm)



※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

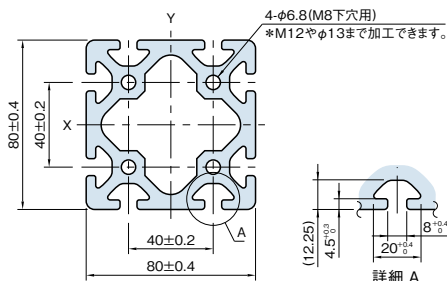

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	26.66cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:187.7cm <sup>4</sup> Iy:187.7cm <sup>4</sup>
質量	7.19kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP8080 ￥680円(1個)



サイズ:80×80×4mm

材質:ポリアミド(ガラス繊維強化)  
ページ:P.309参照