


120×40 ストラット プロファイル 軽量型

SPL12040N-3M ¥ 23,800円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPL12040N-(必要長さ)mm ¥ 9,400円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

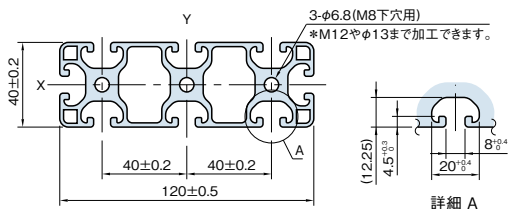

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	16.12cm ²
断面2次モーメント	Ix:24.22cm ⁴ Iy:220.54cm ⁴
質量	4.35kg/m

適用エンドキャップ

ECP12040 ¥ 610円 (1個)




サイズ: 120×40×4mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.309参照

120×40 ストラット プロファイル

SPH12040N-3M ¥ 40,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPH12040N-(必要長さ)mm ¥ 14,500円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

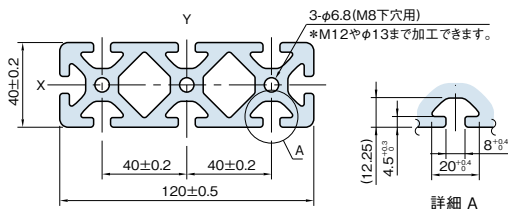

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	24.38cm ²
断面2次モーメント	Ix:39.8cm ⁴ Iy:322.66cm ⁴
質量	6.58kg/m

適用エンドキャップ

ECP12040 ¥ 610円 (1個)



サイズ: 120×40×4mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.309参照

プロファイル

カバー

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ