

プロファイル


120×80 ストラット プロファイル 軽量型

SPL12080N-3M ￥43,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPL12080N-(必要長さ)mm ￥15,300円/m (最大4000mm)



※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

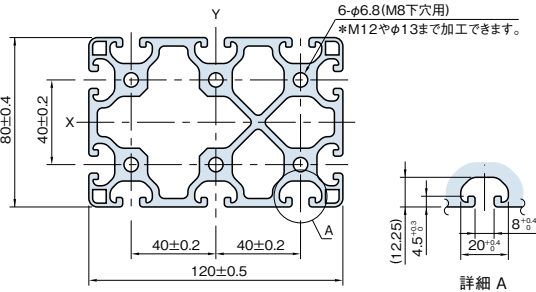

| | |
|-----------|---|
| 材質 | Al(JIS 6N01相当) |
| 処理 | アルマイト表面処理 |
| カラー | ナチュラル |
| 断面積 | 30.13cm ² |
| 断面2次モーメント | Ix:201.89cm ⁴ Iy:421.67cm ⁴ |
| 質量 | 8.13kg/m |

適用エンドキャップ

ECP12080 ￥940円(1個)



サイズ: 120×80×4mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ


120×80 ストラット プロファイル

SPH12080N-3M ￥60,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPH12080N-(必要長さ)mm ￥22,100円/m (最大4000mm)



※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

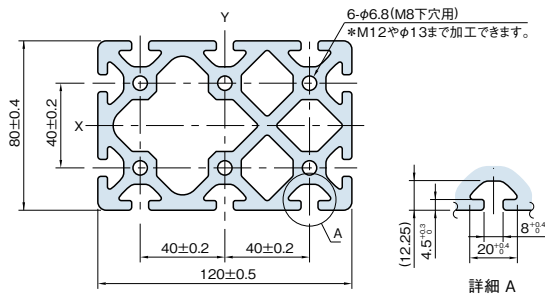

| | |
|-----------|---|
| 材質 | Al(JIS 6N01相当) |
| 処理 | アルマイト表面処理 |
| カラー | ナチュラル |
| 断面積 | 40.05cm ² |
| 断面2次モーメント | Ix:274.86cm ⁴ Iy:574.86cm ⁴ |
| 質量 | 10.81kg/m |

適用エンドキャップ

ECP12080 ￥940円(1個)



サイズ: 120×80×4mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.309参照