


プロファイル

## 160×80 ストラット プロファイル 軽量型

SPL16080N-3M ￥ 56,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPL16080N-(必要長さ)mm ￥ 20,400円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

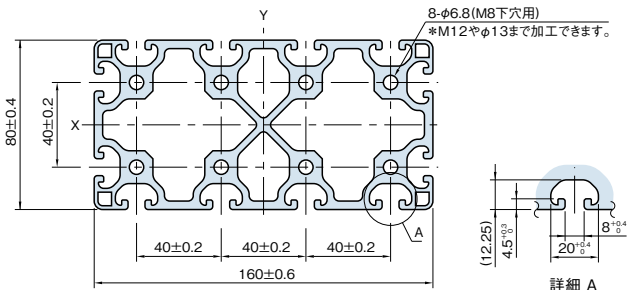

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	37.8cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	lx:267.07cm <sup>4</sup> ly:907.88cm <sup>4</sup>
質量	10.21kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP16080 ￥ 1,450円 (1個)




サイズ: 160×80×4mm  
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ:P.309参照

## 160×80 ストラット プロファイル

SPH16080N-3M ￥ 91,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

SPH16080N-(必要長さ)mm ￥ 34,000円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

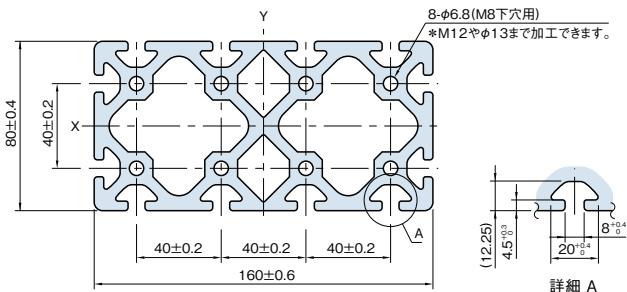

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	50.07cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	lx:360.89cm <sup>4</sup> ly:1228.33cm <sup>4</sup>
質量	13.52kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP16080 ￥ 1,450円 (1個)



サイズ: 160×80×4mm  
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ:P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ