



プロファイル

R40/80-30° ラウンド プロファイル

RPH48D30N-3M ￥ 10,200円 (定寸3000mm+切りしろ)

RPH48D30N-(必要長さ)mm ￥ 4,200円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

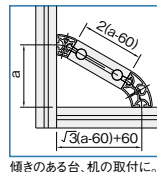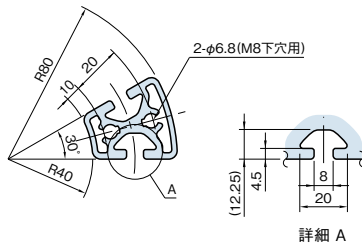

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.2cm ²
断面2次モーメント	lx:6.42cm ⁴ ly:8.9cm ⁴
質量	1.67kg/m

適用エンドキャップ

ECPR48D30 ￥ 220円 (1個)





サイズ: R40/80-30°×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.311参照

R40/80-45° ラウンド プロファイル

RPH48D45N-3M ￥ 14,500円 (定寸3000mm+切りしろ)

RPH48D45N-(必要長さ)mm ￥ 5,700円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

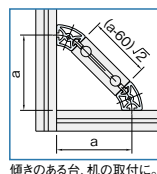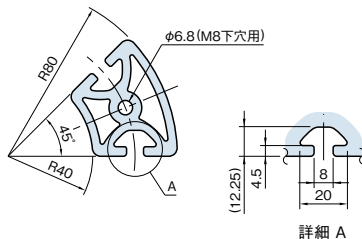

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	10.23cm ²
断面2次モーメント	lx:21.33cm ⁴ ly:16.06cm ⁴
質量	2.76kg/m

適用エンドキャップ

ECPR48D45 ￥ 230円 (1個)



サイズ: R40/80-45°×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.311参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ