


DE-SH6

シャフト 6

RHS

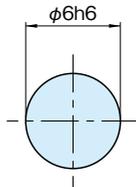

item


| |
|---------|
| 本体 |
| スチール |
| HRC60±2 |

| 品番 | 焼入深さ (mm) | 真円度 (μm) | 平行度 (μm/mm) | 表面粗さ | | 質量 (g/m) | 価格 |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Ra (中心線平均粗さ) (μm) | R2 (十点平均粗さ) (μm) | | |
| DE-SH6-3M | 0.4 | 4 | 6/1000 | 0.3 | 1.6 | 220 | 9,400 (定寸3000mm+切りしろ) |
| DE-SH6-(必要長さ)mm | | | | | | | 3,700/m(最大3000mm) |

DE-CP5/6

シャフトクランプ プロファイル 5/6

RHS

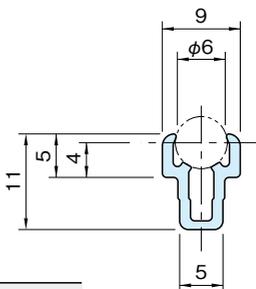

item

| 品番 | 質量 (g/m) | 価格 |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| DE-CP5/6-3M | 100 | 2,400 (定寸3000mm+切りしろ) |
| DE-CP5/6-(必要長さ)mm | | 1,020/m(最大3000mm) |

| |
|--------------------|
| 本体 |
| アルミ合金 (JIS 6N01相当) |
| アルマイト処理 |
| ナチュラル |

使用例・使用方法



案内レールはストラットプロファイル5(L5-SPH)をご使用ください。

関連製品ページ

- ・ [L5-SPH2020N](#) (P.66参照)
- ・ [L5-SPH4020N](#) (P.68参照)

注意事項

組付け方法は、弊社WEBをご覧ください。
<http://www.imao.co.jp/st-slide.html>

プロファイル

キャブ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ