

QCPC

ピンホールドクランパー

IMAO

標準 **在庫品** **RHS** **SUS** 無電解 **ニッケル** イマオ 製品ムービー公開 **WEB**

クサビ機構



QCPC

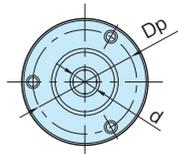
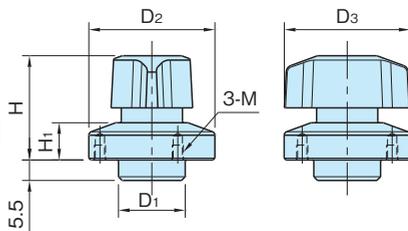


QCPC-S

(オフ状態・14タイプ)



QCPC-SUS

QCPC-10タイプ
(オン状態)

タイプ	本体	ノブ	ボール	スプリング
QCPC	S45C 無電解ニッケルメッキ	ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	SUS440C 焼入焼戻	SUS304WPB
QCPC-S		SCS13 (SUS304相当)		
QCPC-SUS	SUS303			

★One Point
省スペースなピンクランパータイプ

サイズ	適用 プレート厚さ	d (± 0.02)	D ₁ (h9)	D ₂	D ₃	H	H ₁	M	D _p	クランプ力 (N)	適用するクランパーピン (P. 112 参照)	
QCPC	0625-10	6~10	6	14	25	25	23	6.5	M2×0.4 深さ3	21	7	QCPC0625-M4-SUS
QCPC-S												
QCPC-SUS												

QCPC (樹脂ノブ)			QCPC-S (金属ノブ)			QCPC-SUS (ステンレスタイプ)		
品番	質量 (g)	価格	品番	質量 (g)	価格	品番	質量 (g)	価格
QCPC0625-10	35	4,100	QCPC0625-10S	45	5,000	QCPC0625-10-SUS	45	6,500
QCPC0834-14	85	4,300	QCPC0834-14S	105	5,300	QCPC0834-14-SUS	105	6,800

QCPC-M クランパーピン



P. 112

付属品

- QCPC QCPC-S QCPC-SUS 0625-10
: 六角穴付きボルト (SUS製) M2×0.4-5L...3個
- QCPC QCPC-S QCPC-SUS 0834-14
: 六角穴付きボルト (SUS製) M3×0.5-6L...3個