

QCHC-N

ホールクランパー

標準 在庫品

RHS

SUS

耐熱 180°C

イマオ WEB 製品ムービー公開


IMAO



QCHC-N-3



QCHC-N-6

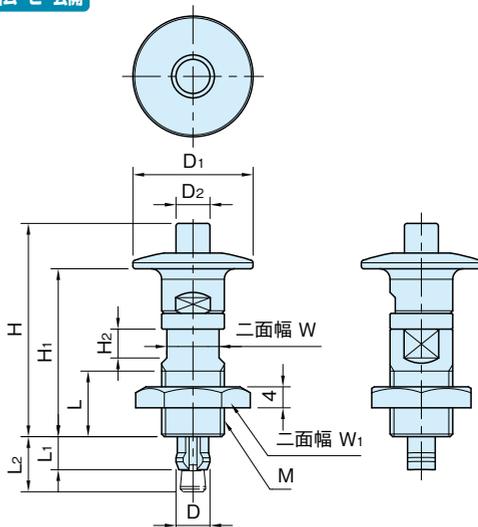


★One Point
相手側を穴加工のみで着脱可能

| タイプ | 本体、ナット | スペーサー | スプリング、止め輪 |
|----------|--------|--------|-----------|
| QCHC-N-3 | SUS303 | SUS303 | SUS304WPB |
| QCHC-N-6 | | — | |

| 品番 | 適用 ベース厚さ | 適用 プレート厚さ | D | M | D ₁ | D ₂ | H | L | H ₁ | L ₁ | L ₂ | H ₂ | W | W ₁ | クンカ (N) | 質量 (g) | 価格 |
|-----------------|-------------|--------------|-----|-----------|----------------|----------------|----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|------------|-----------|-------|
| QCHC0612N-3-SUS | 3 | | | | | | 40 | | 32 | 6.5 | 10.5 | | | | | 41 | 6,000 |
| QCHC0612N-6-SUS | 6 | 3~8 | 6.5 | M12×1(細目) | 23 | 6.5 | 37 | 12.5 | 29 | 9.5 | 13.5 | 5.5 | 10 | 19 | 3 | 40 | 6,000 |
| QCHC0816N-3-SUS | 3 | | | | | | 51 | | 41.5 | 6.5 | 11 | | | | | 88 | 6,500 |
| QCHC0816N-6-SUS | 6 | 3~12 | 8.5 | M16×1(細目) | 32 | 10 | 48 | 16.5 | 38.5 | 9.5 | 14 | 7 | 14 | 24 | 6 | 86 | 6,500 |

技術データ

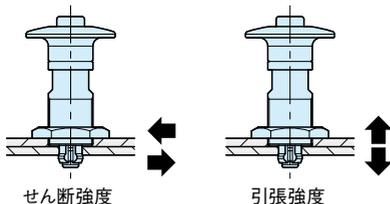

| 品番 | 耐熱温度 (°C) | せん断強度 (N) | 引張強度 (N) |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| QCHC0612N-3-SUS | 180 | 200 | 150 |
| QCHC0612N-6-SUS | | | |
| QCHC0816N-3-SUS | | 400 | 300 |
| QCHC0816N-6-SUS | | | |