


B形 1本掛

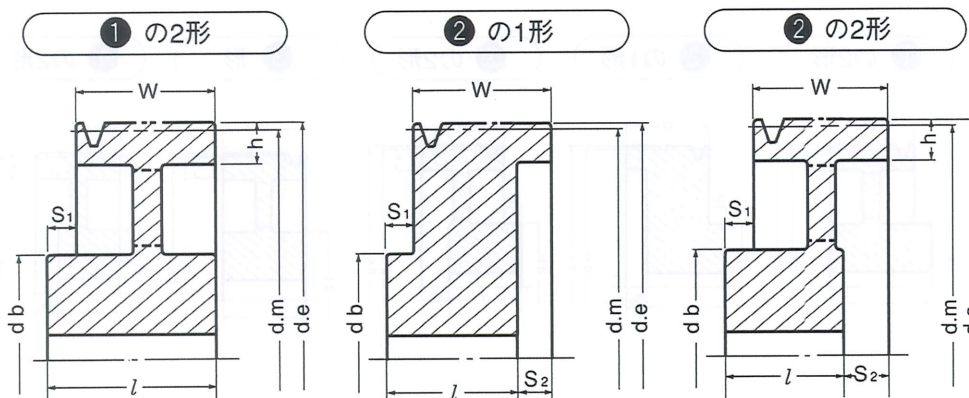

(単位 mm)

dm	d.e	適用軸径		形状 図番	ボ				ス		リ h 厚さ	ム w 巾	製品 質量 (kg)	GD <sup>2</sup> (kgm <sup>2</sup> )	不つり合い許容値		
		最大	d 下孔		d b 径	l 長さ	S <sub>1</sub> 出	S <sub>2</sub> 引込	m (g)	mr (gmm)					ε (μ)		
118	129	31.5	9	②の1	56	32	15	8		20	25	1.85	0.0124	2.0	116	63	
125	136	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	1.94	0.016	2.1	129	67	
132	143	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	2.2	0.0194	2.3	155	70	
135	146	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	2.5	0.0205	2.7	180	72	
140	151	〃	12	②の2	〃	〃	〃	〃		〃	〃	1.8	0.0192	1.9	133	74	
145	156	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	1.85	0.0214	2.0	145	78	
150	161	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	1.9	0.0242	2.0	150	79	
155	166	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	1.95	0.0269	2.1	163	83	
160	171	35.5	〃	①の2	63	35	10	0		〃	〃	2.2	0.0307	2.4	192	87	
165	176	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	2.3	0.0339	2.5	206	90	
170	181	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	2.4	0.0394	2.6	221	92	
180	191	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	2.7	0.047	2.9	261	97	
190	201	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	2.8	0.0535	3.0	285	102	
200	211	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	2.9	0.0676	3.1	310	107	
212	223	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	3.0	0.0722	3.2	339	113	
224	235	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	3.1	0.0924	3.3	370	119	
236	247	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	3.4	0.11	3.6	425	125	
250	261	40	〃	〃	71	40	15	0		〃	〃	3.8	0.135	4.1	513	135	
280	291	〃	15	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	4.4	0.201	4.7	658	150	
300	311	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	4.8	0.254	5.1	765	159	
315	326	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	5.4	0.251	5.8	914	169	
355	366	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	6.1	0.467	6.5	1,154	189	
400	411	45	22	〃	80	45	20	0		20.5	〃	7.5	0.724	8.0	1,600	213	
450	461	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	9.0	1.07	9.6	2,160	240	
500	511	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	10.3	1.61	11.0	2,750	267	
560	571	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	12.1	2.43	12.9	3,612	299	

(注) JIS規格外品

(注)呼び方例 SNS JIS Vプーリ 118×B 1

(注) 当サイズについては、お問い合わせ下さい。

H