


# トグルクランプ用ゴム付ボルト

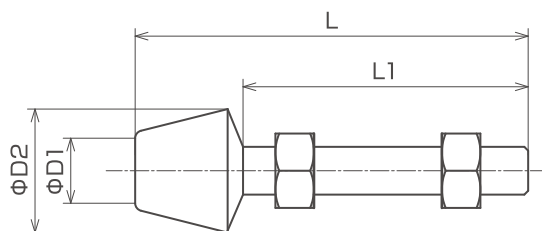

材質：ニトリルゴム（黒色）

コード番号	サイズ	ピッチ	L	L1	D1	D2	標準価格	JANコード
31900	M4×18	0.7	25	18	7.5	12	¥220	49 92873 31900 5
31901	M4×30	0.7	42	30	9.5	14	¥220	49 92873 31901 2
31902	M6×40	1.0	54	40	10	14.5	¥290	49 92873 31902 9
31903	M8×45	1.25	63	45	12	18	¥350	49 92873 31903 6
31904	M10×73	1.5	95	73	13	22	¥570	49 92873 31904 3

※ ゴム付ボルト・ナットのセットになります。

※ M4 のナットは六角1個と四角1個になります。

※ ゴム付ボルト使用時は通常のボルトに比べて締圧力が低下します。