

TS-SWタイプ


IQコード **030238**



SUS304 板厚 : t 1.5
SPCC 板厚 : t 2.0

材質/表面処理
ステンレス SUS304
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□:材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
10	105	8	FSTSSW010-□	270	250
15	15.5	10	FSTSSW015-□	270	250
20	20.5	11	FSTSSW020-S	280	—

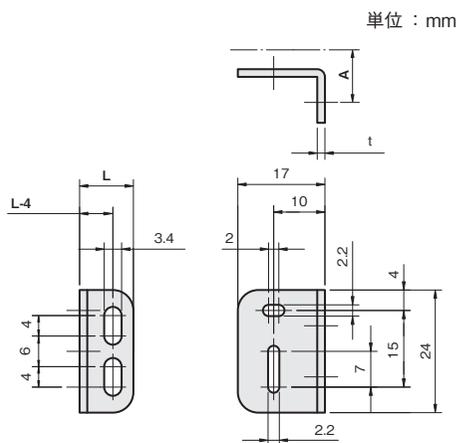

A : 光軸までの距離(参考値)

TS-LXタイプ


IQコード **030239**



SUS304 板厚 : t 1.5
SPCC 板厚 : t 2.0

材質/表面処理
ステンレス SUS304
鉄 SPCC/カチオン電着塗装:黒

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□:材質記号 SUS[S], SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	32	10	FSTSLX025-□	270	250
30	37	11	FSTSLX030-□	270	250
35	42	11	FSTSLX035-S	270	—
40	47	12	FSTSLX040-S	280	—

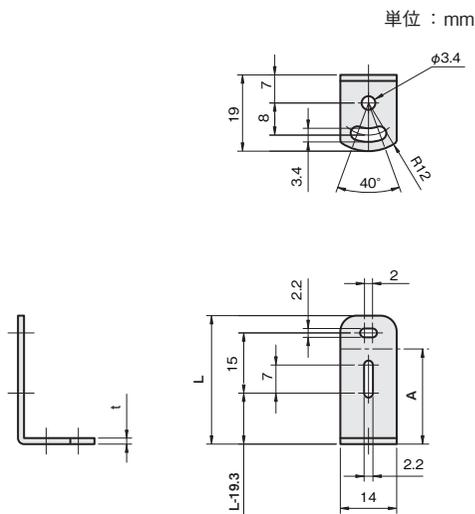

A : 光軸までの距離(参考値)

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

アズビル社

オプテック・エアー社

オムロン社

キーエンス社

SUNX社

竹中電子社

対応センサ

CXシリーズ

E3Cシリーズ

E3Tシリーズ

E3Zシリーズ

EE-SPWシリーズ

EX-10シリーズ

EX-20シリーズ

EX-30シリーズ

HPシリーズ

PQシリーズ

PZシリーズ

UMシリーズ

Zシリーズ