

SJE(φ12丸パイプ)・SJG(□12角パイプ)タイプ L型

IQコード 031010

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ステンレス
シリーズ

アルミシリーズ

樹脂シリーズ

アズビル社
オプテックス・IFAー社
オムロン社
キーエンス社
SUNX社
竹中電子社

対応センサ
CXシリーズ
E3Zシリーズ
HPシリーズ
PZシリーズ
Zシリーズ



目盛付シャフトで簡単に位置決め

材質：SUS304
(#400研磨仕上げ)
目盛：レーザーマーキング



丸パイプ



角パイプ


※光電センサは付属しておりません。

部品構成表


	品番	材質	掲載ページ
φ 12	① F5FMMP200(300)-12S	SUS304	P.398
	② F5FMMP200(300)-12S	SUS304	P.398
	③ F5FPBA015-12J	樹脂	P.444
	④ F5FPCX012-12J	樹脂	P.447
	⑤ F5FPABM04-12J	樹脂	P.452
	⑥ F5CZSX030-S	SUS304	P.259
	⑦ F5SAPNM04-12S	SUS304	P.386
□ 12	① F5FMMP200(300)-S2S	SUS304	P.400
	② F5FMMP200(300)-S2S	SUS304	P.400
	③ F5FPBA020-S2J	樹脂	P.444
	④ F5FPCXS12-S2J	樹脂	P.447
	⑤ F5FPABM04-S2J	樹脂	P.452
	⑥ F5CZSX030-S	SUS304	P.259
	⑦ F5SAPNM04-12S	SUS304	P.386

シャフト径	シャフト長		品番	価格(円)
	L1	L2		
φ 12	200	200	SJE200-200	2,870
	200	300	SJE200-300	3,050
	300	300	SJE300-300	3,230
□ 12	200	200	SJG200-200	4,170
	200	300	SJG200-300	4,430
	300	300	SJG300-300	4,690

φ12丸パイプ

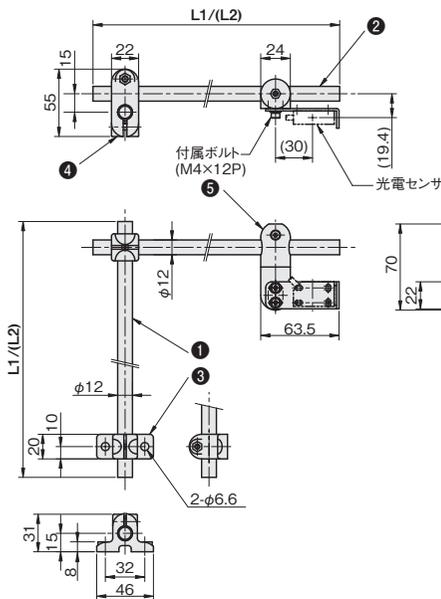

□12角パイプ

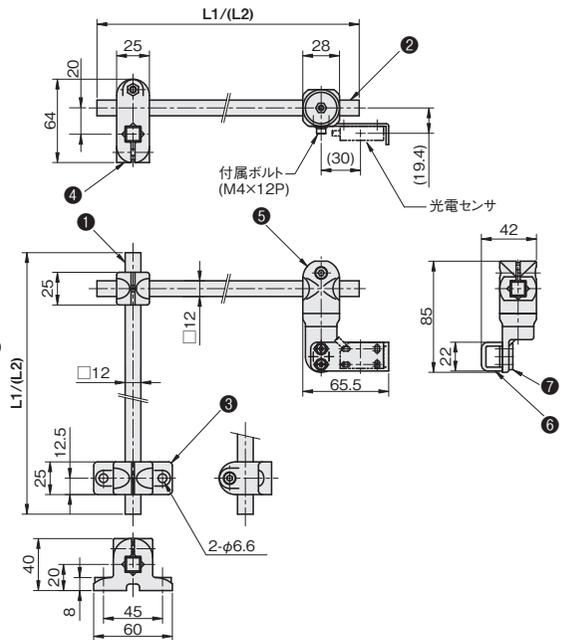

単位：mm