

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント


センサアタッチ

フランジ付中実シャフト

IQコード 031117



単位：mm

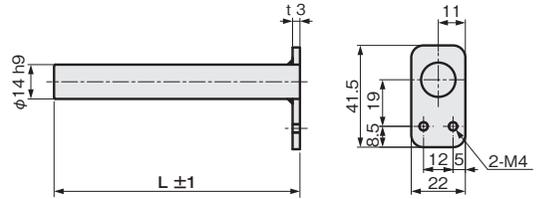

材質

ステンレス SUS304


L	重量 (g)	SUS304	
		品番	価格 (円)
100	136	FSFMFS100-14S	2,510
150	197	FSFMFS150-14S	2,690
200	258	FSFMFS200-14S	2,900
250	319	FSFMFS250-14S	3,100
300	380	FSFMFS300-14S	3,330

フランジ付ネジシャフト

IQコード 031118



単位：mm

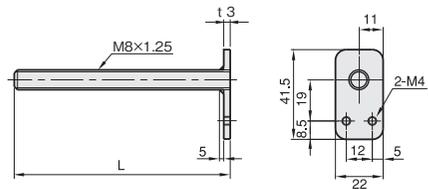

材質

ステンレス SUS304

付属品

六角ナット
(SUS304) M8 … 2個

L	重量 (g)	SUS304	
		品番	価格 (円)
100	49	FSFH100-M8S	1,500
150	64	FSFH150-M8S	1,600
200	79	FSFH200-M8S	1,700