


フレキシブル
ステンレス／XYジョイント当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

当社コンビネーションタイプと組み合わせで使用頂けます。


XY固定ジョイント

IQコード 031301

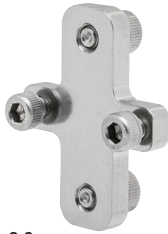


板厚：t 6.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) … 4本

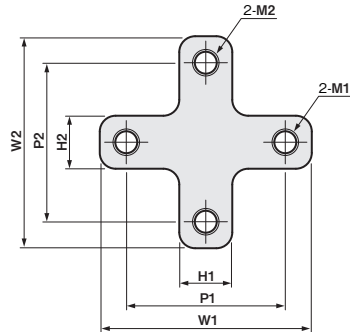

単位：mm

 


適合シャフト	W1	P1	M1	H1	W2	P2	M2	H2	重量 (g)	SUS304	
										品番	価格 (円)
$\phi 8 \cdot 10 \cdot 12, \square 10 \cdot 12$ ↓ $\phi 8 \cdot 10 \cdot 12, \square 10 \cdot 12$	40	30	M5	10	40	30	M5	10	40	F5FMCX008-10S	950
$\phi 8 \cdot 10 \cdot 12, \square 10 \cdot 12$ ↓ $\phi 14 \cdot 16$	50	36	M6	10	40	30	M5	16	56	F5FMCX008-16S	940
$\phi 14 \cdot 16$ ↓ $\phi 14 \cdot 16$	50	36	M6	16	50	36	M6	16	72	F5FMCX014-16S	1,100

適合シャフト P.416


HD XY固定ジョイント

IQコード 031302

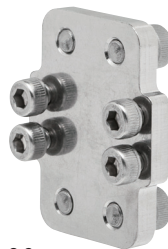


板厚：t 6.0

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト (SUSXM7) … 8本

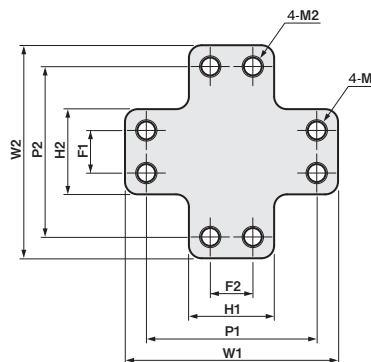

単位：mm

 

適合シャフト	W1	P1	M1	H1	F1	W2	P2	M2	H2	F2	重量 (g)	SUS304	
												品番	価格 (円)
$\phi 8 \cdot 10 \cdot 12, \square 10 \cdot 12$ ↓ $\phi 8 \cdot 10 \cdot 12, \square 10 \cdot 12$	40	30	M5	20	10	40	30	M5	20	10	72	F5FMHC008-12S	1,130
$\phi 8 \cdot 10 \cdot 12, \square 10 \cdot 12$ ↓ $\phi 14 \cdot 16$	50	36	M6	20	16	40	30	M5	32	10	100	F5FMHC008-16S	1,280
$\phi 14 \cdot 16$ ↓ $\phi 14 \cdot 16$	50	36	M6	32	16	50	36	M6	32	16	122	F5FMHC014-16S	1,430

適合シャフト P.416