

## フレキシブル アルミ／XYジョイント

当日出荷  
受付16時


RoHS2  
適合品

CAD  
2D

CAD  
3D


シャフトを取り付けるためのブラケットです。  
クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。

## クサビ XY ジョイントクランプレバー付 (丸シャフト用/角シャフト用) IQコード 031601

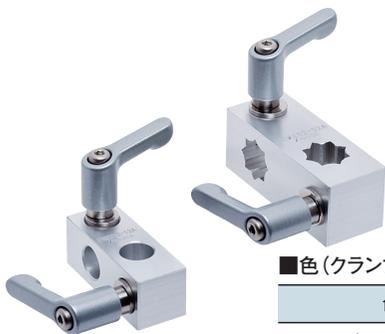

■色 (クランプレバー)

色  
シルバーグレー

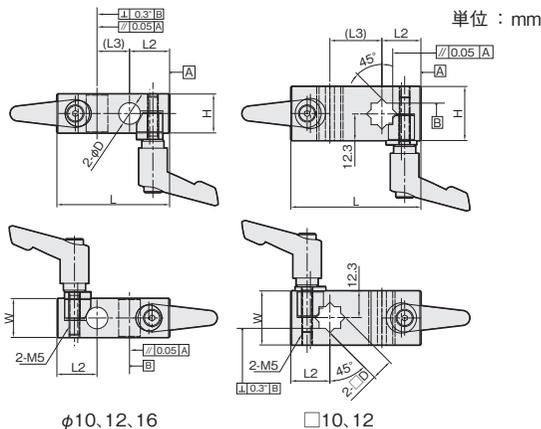

材質 / 表面処理	付属品
アルミ A6063 / 白アルマイト	クサビ (SUS304) …2個 クランプレバー …2本 ネジ部 (SUS303) レバー部 (亜鉛ダイカスト / 静電塗装)

適合シャフトD	W,H	L	L2	(L3)	重量 (g)	A6063	
						品番	価格 (円)
φ10	18	52	18.5	15	110	FSKX10-10AS	4,100
φ12	20	52	18.5	15	114	FSKX12-12AS	4,100
φ16	25	62	20.5	21	147	FSKX16-16AS	4,300
□10	25	60	18.0	24	162	FSKXS0-S0AS	4,300
□12	25	64	19.0	26	162	FSKXS2-S2AS	4,300

・クランプレバーは締付トルク2.7(N・m)以下でご使用ください。



シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース


XYジョイント

センサアタッチ

## クサビ XY ジョイント (丸シャフト用/角シャフト用) IQコード 031602



単位 : mm

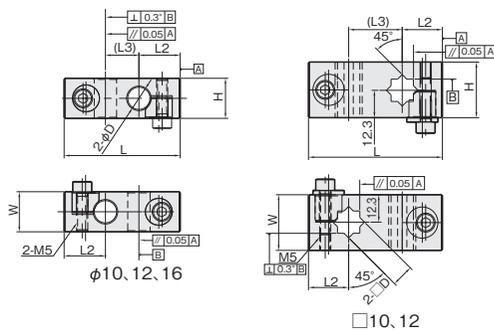

材質 / 表面処理	付属品
アルミ A6063 / 白アルマイト	六角穴付ボルト (SUSXM7) …2本 クサビ (SUS304) …2個

適合シャフトD	W,H	L	L2	(L3)	重量 (g)	A6063	
						品番	価格 (円)
φ10	18	52	18.5	15	50	FSKX10-10A	1,700
φ12	20	52	18.5	15	54	FSKX12-12A	1,700
φ16	25	62	20.5	21	87	FSKX16-16A	1,900
□10	25	60	18.0	24	102	FSKXS0-S0A	1,900
□12	25	64	19.0	26	102	FSKXS2-S2A	1,900



適合シャフト P.398