

## フレキシブル アルミ／センサアタッチ

当日出荷  
受付16時

RoHS2  
適合品

CAD  
2D

CAD  
3D

シャフトを取り付けるためのブラケットです。  
クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。

### クサビセンサアタッチ N クランプレバー付 (丸シャフト用／角シャフト用) IQコード 031701

単位：mm


■色 (クランプレバー)

色
シルバーグレー

材質／表面処理	付属品
アルミ A6063 ／白アルマイト	クサビ (SUS304) ……1個 クランプレバー ……1本 ネジ部 (SUS303) レバー部 (亜鉛ダイカスト／静電塗装)

適合シャフトD	A	W	L	重量 (g)	A6063	
					品番	価格 (円)
φ10	20	20	42.5	65	FSKN-10AS	2,850
φ12	20	20	43.0	64	FSKN-12AS	2,850
φ16	25	25	50.0	75	FSKN-16AS	2,950
□10	20	25	43.0	67	FSKN-S0AS	3,000
□12	25	25	50.0	82	FSKN-S2AS	3,050

・クランプレバーは締付トルク2.7(N・m)以下でご使用ください。

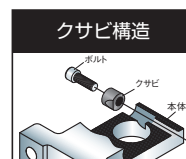


### クサビセンサアタッチ N (丸シャフト用／角シャフト用) IQコード 031702

単位：mm

材質／表面処理	付属品
アルミ A6063 ／白アルマイト	六角穴付ボルト (SUSXM7) ……1本 クサビ (SUS304) ……1個

適合シャフトD	A	W	L	重量 (g)	A6063	
					品番	価格 (円)
φ10	20	20	42.5	35	FSKN-10A	1,650
φ12	20	20	43.0	34	FSKN-12A	1,650
φ16	25	25	50.0	45	FSKN-16A	1,750
□10	20	25	43.0	37	FSKN-S0A	1,800
□12	25	25	50.0	52	FSKN-S2A	1,850

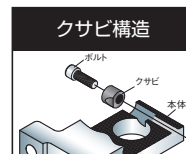

適合シャフト P.398

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ