

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂


取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

アダプタジョイント（取付ベースT用）

IQコード 031802

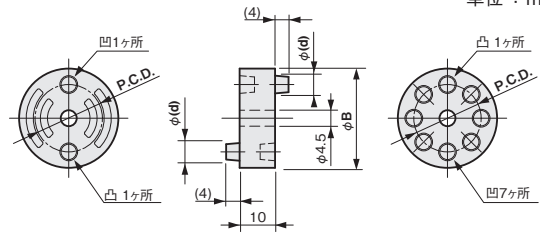


単位：mm

取付ベースTに取り付けて10mmオフセットできます。

材質	付属品
ポリアミド PA(66N)黒色	六角穴付ボルト (SUSXM7)…1本

φB	φ(d)	P.C.D.	重量(g)	ポリアミド	
				品番	価格(円)
24	4.0	16	5	FSFPJA10-810J	250
28	5.0	19	8	FSFPJA10-S02J	260

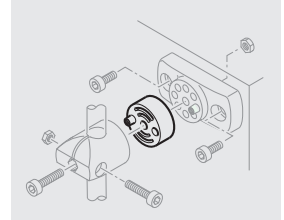


取付ベースA（丸シャフト用／角シャフト用）

IQコード 031803

丸シャフト用



丸シャフト用

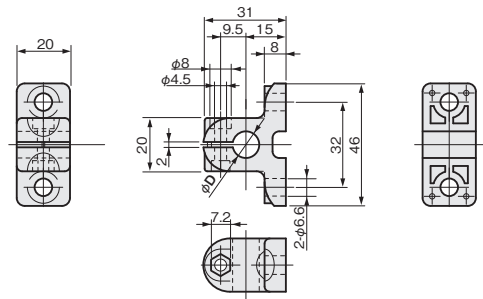


単位：mm

角シャフト用



角シャフト用

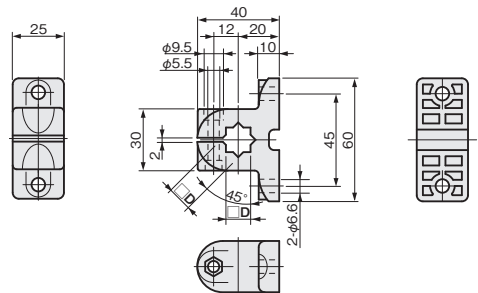

材質	付属品
ポリアミド PA(66N)黒色	六角穴付ボルト(SUSXM7)…1本 六角ナット(SUSXM7)…1個

適合シャフト D	重量(g)	ポリアミド	
		品番	価格(円)
φ8	17	FSFPBA015-08J	340
φ10	17	FSFPBA015-10J	340
φ12	17	FSFPBA015-12J	340
□10	34	FSFPBA020-S0J	470
□12	32	FSFPBA020-S2J	470

適合シャフト P.398