

角シャフト用 フランジ付タイプ

特許取得済

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

セパレート構造により、シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
切削品に比べ、軽量で安価です。
フランジ付のため、床面や壁面などに取り付けることができます。

IQコード **040402**

シャフト用
フランジ付タイプ

丸シャフト用

角シャフト用

ノーマル


4穴付

2ネジ穴付

フランジ付



単位：mm

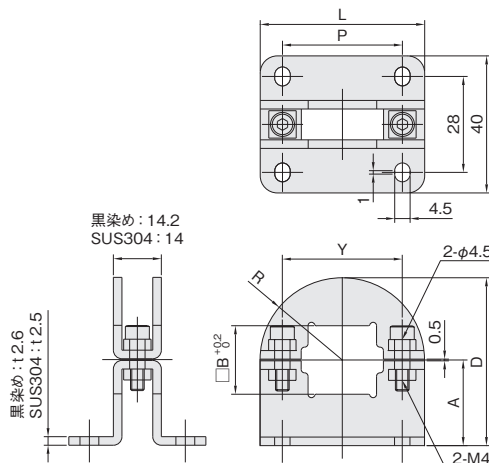

材質／表面処理	付属品
鉄 SPCC／黒染め	六角穴付ボルト(SCM435／黒染め) M4×15…2本
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) M4×15…2本

内径 □B	D	A	L	P	Y	R	鉄(黒染め)		ステンレス	
							品番	価格(円)	品番	価格(円)
10	34.5	15	39	26	26	19.5	BFS10C	700	BFS10S	950
12	35.5	15	41	28	27.5	20.5	BFS12C	740	BFS12S	1,050
15	42	20	44	32	30.5	22	BFS15C	780	BFS15S	1,150
20	49	25	48	35	35	24	BFS20C	840	BFS20S	1,300
25	51.5	25	53	40	40	26.5	BFS25C	880	BFS25S	1,400
30	59	30	58	45	45	29	BFS30C	920	BFS30S	1,500
36	66.5	35	63	50	51	31.5	BFS36C	1,000	BFS36S	1,600
40	69	35	68	55	55	34	BFS40C	1,100	BFS40S	1,700
45	79.5	40	79	65	63	39.5	BFS45C	1,200	BFS45S	1,800
50	83	40	86	70	69	43	BFS50C	1,300	BFS50S	1,900