

アジャストボルト Aタイプ / 鉄

当日出荷
受付16時



RoHS2
適合品

先端が球形形状をしているためレベリングプレートとの設置角度が自由になります。
二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。
少ない力でも調整が可能な細目仕様もラインアップ。

細目

IQコード 120201

単位：mm

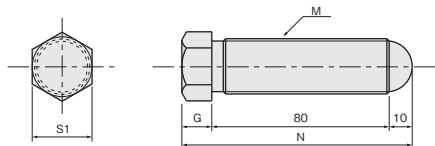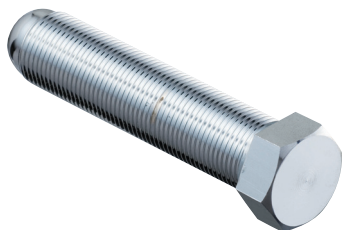

※ナットは別売。P.605

材質 / 表面処理
鉄 S45C / ニッケルクロムメッキ

M×P	G	N	S1	重量 (g)	品番	価格 (円)
16×1.5	10	100	21	150	LB-A16	700
20×1.5	10	100	24	250	LB-A20	800
24×1.5	13	103	27	350	LB-A24	1,000

Aタイプ

Bタイプ


Cタイプ

スクエアタイプ

並目

IQコード 120202

単位：mm

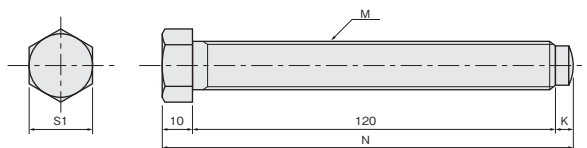

※先端部焼入 HRC50~60

材質 / 表面処理	付属品
鉄 S45C / ニッケルクロムメッキ	六角ナット (鉄 / 三価クロメートメッキ) …1個

M×P	S1	K	N	重量 (g)	品番	価格 (円)
12×1.75	18	6	136	100	LBN-A12	1,100
16×2.0	21	6	136	200	LBN-A16	1,200
20×2.5	24	6.5	136.5	300	LBN-A20	1,400