



## オプション ちょうボルト

当日出荷  
受付16時

RoHS2  
適合品



CAD  
2D

工具を使わずセットカラーを固定できます。  
ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。

**IQ**コード **012005**




材質  
ステンレス(SUSXM7)

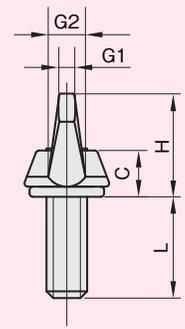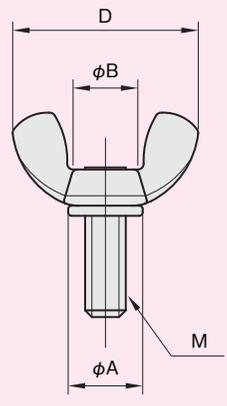

単位：mm

ネジサイズ M×L	A (最小)	B (約)	C (最小)	D	H	G1 (最大)	G2 (最大)	品番	価格(円)
M3×8	6.5	4	3	17	9	3	4	CYS 3-8	200
M4×10	8	6	4	21	11	3.5	4.5	CYS 4-10	200
M5×12	8	6	4	21	11	3.5	4.5	CYS 5-12	200
M6×15	10	7	4.5	27	13	4	5	CYS 6-15	300
M8×15	13	10	6	31	16	4.5	5.5	CYS 8-15	500
M10×20	16	12	7.5	36	18	5.5	6.5	CYS 10-20	550

### 使用例

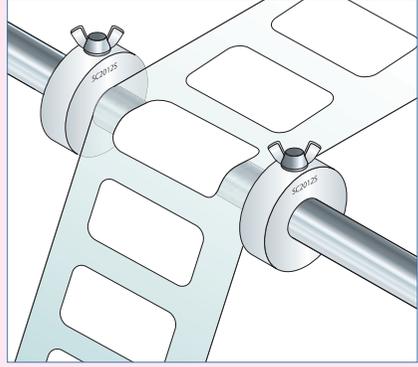

- ノーマル
- 銅管用
- 六角シャフト用
- 角シャフト用
- 2穴付
- 3穴付
- 3ザグリ穴付
- 4穴付
- 2ネジ穴付
- 3ネジ穴付
- ベアリング固定用
- Dカット
- 内径ネジ
- 六角内径ネジ
- キー逃がし溝付
- ダンパー付
- 追加工
- オプション
- 技術資料
- SCK
- SC**
- SCS
- SCSS