

トリムシール(TPE一体成型) 板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6mm)

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。

IQコード 140501

耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。




本体	芯金
耐油TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)




単位：mm


■TSH シリーズ

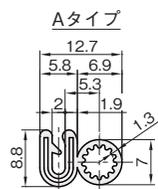


■TSE シリーズ

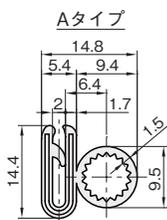


■TSF シリーズ

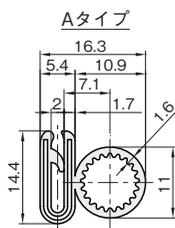


■TSG シリーズ

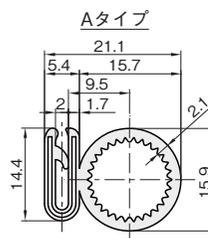


Cタイプ

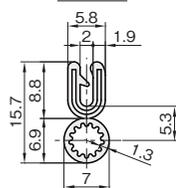


Cタイプ

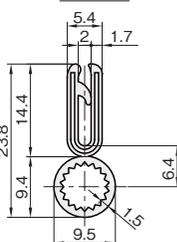

Cタイプ

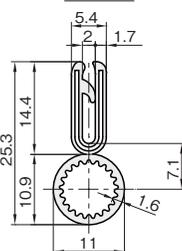

Cタイプ

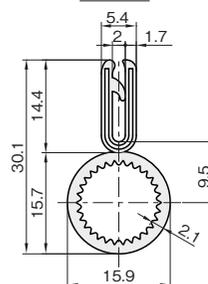

注文例

.....1本あたりの長さ = 2m
TSHB160A- L 2
チューブ方向=Aタイプ

シリーズ (対応板厚)	タイプ	色	▼50m/巻		▼m販売	
			品番	価格(円)	品番 □:長さ	価格(円)/m
TSH (1.2~1.6)	A	黒	TSHB160A	54,000	TSHB160A-L□	1,700
	C		TSHB160C		TSHB160C-L□	
TSE (1.2~1.6)	A		TSEB160A	54,000	TSEB160A-L□	1,700
	C		TSEB160C		TSEB160C-L□	
TSF (1.2~1.6)	A		TSEB160A	54,000	TSEB160A-L□	1,700
	C		TSEB160C		TSEB160C-L□	
TSG (1.2~1.6)	A	TSEB160A	60,000	TSEB160A-L□	1,900	
	C	TSEB160C		TSEB160C-L□		

※接着式のトリムシール(例:3100-B-3X16Aなど)は、ホームページに掲載

トリム&トリムシール
ラインプロ

トリム&トリムシール

バンパープロ

ラインプロ

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

19mm用

ラバーシール

トリム

トリム(抗菌)

エッジガード

トリムシール

(EPDM一体成型)

トリムシール

(TPE一体成型)

トリムシール

フラップシール

ラバーエッジトリム

オプション

技術資料