

トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。

IQコード 140104

トリム&トリムシール
ラインプロ
バンパープロ




本体	芯金
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)
PVC(塩化ビニール)	アルミ(A3004)

表面模様



単位：mm

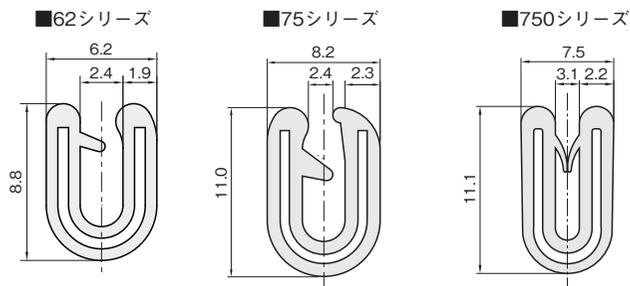

注文例

62-24-B-3T-L2
1本あたりの長さ = 2m
表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	材質	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
				品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様 □：長さ	価格(円)/m
62 (2.0~2.4)	TPE	黒	③⑤	S62-24-B-○T	28,900	62-24-B-○T	6,500	62-24-B-○T-L□	580
	PVC			S62-24-B-○	28,700	62-24-B-○	6,300	-	-
75 (2.0~3.0)	TPE	黒	③⑤	S75-24-B-○T	34,100	75-24-B-○T	7,600	75-24-B-○T-L□	740
				白		①⑤		S75-24-W-○T	
	PVC	黒	③⑤	S75-24-B-○	33,600	75-24-B-○	7,400	-	-
				白		①⑤		S75-24-W-○	75-24-W-○
750 (0.8~2.4)	PVC	黒	②	S750-24-B-2	33,600	750-24-B-2	7,400	-	-

トリム&トリムシール

バンパープロ

ラインプロ

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

19mm用

ラバーシール

トリム

トリム

エッジガード

トリムシール

(EPDM一体成型)

トリムシール

(TPE一体成型)

トリムシール

フラップシール

ラバーエッジトリム

オプション

技術資料

オプション

溶着
▶P.694
※TPEのみ

