

トリム&トリムシール  
バンパープロ  
ラインプロ

## トリム 板厚3.2mm用(対応板厚1.6~4.0mm)

当日出荷  
受付16時

RoHS2  
適合品


接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。  
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。

IQコード 140105



本体	芯金
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)
PVC(塩化ビニール)	アルミ(A3004)

表面模様

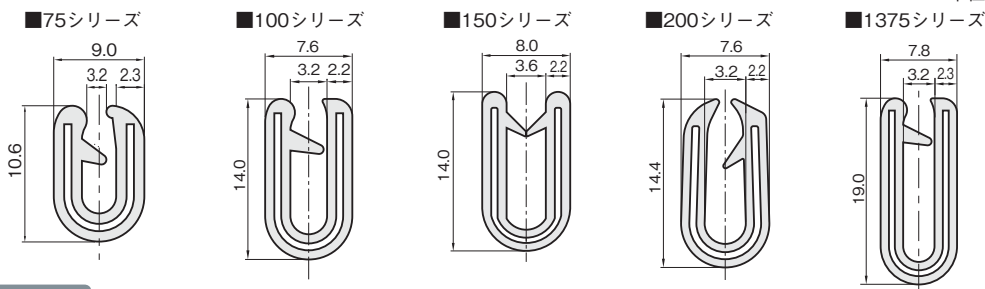

注文例

75 - 32 - B - 3 T - L 2

.....1本あたりの長さ = 2m

.....表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	材質	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
				品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様 □：長さ	価格(円)/m
トリム(抗菌)	TPE	黒	③⑤	S75-32-B-○T	34,100	75-32-B-○T	7,600	75-32-B-○T-L□	740
		白	①⑤	S75-32-W-○T		75-32-W-○T		75-32-W-○T-L□	
エッジガード	PVC	黒	③⑤	S75-32-B-○	33,600	75-32-B-○	7,400	-	-
		白	①⑤	S75-32-W-○		75-32-W-○		-	-
トリムシール (EPDM一体成型)	TPE	黒	③⑤	S100-32-B-○T	42,000	100-32-B-○T	9,500	100-32-B-○T-L□	840
		白	①⑤	S100-32-W-○T		100-32-W-○T		100-32-W-○T-L□	
トリムシール (TPE一体成型)	PVC	黒	③④⑤	S100-32-B-○	40,400	100-32-B-○	8,900	-	-
		白	①④⑤	S100-32-W-○		100-32-W-○		-	-
フラップシール	PVC	黒	②	S150-32-B-2	40,400	150-32-B-2	8,900	-	-
		白	②	S150-32-W-2		150-32-W-2		-	-
ラバーエッジトリム	PVC	黒	③	S200-32-B-3	40,400	200-32-B-3	8,900	-	-
		白	③	S200-32-W-3		200-32-W-3		-	-
オプション	TPE	黒		S1375-32-B-○T	47,300	1375-32-B-○T	11,000	1375-32-B-○T-L□	1,000
		白		S1375-32-W-○T		1375-32-W-○T		1375-32-W-○T-L□	
技術資料	PVC	黒	③⑤	S1375-32-B-○	46,700	1375-32-B-○	10,300	-	-
		白		S1375-32-W-○		1375-32-W-○		-	-

オプション

溶着  
▶P.694  
※TPEのみ