

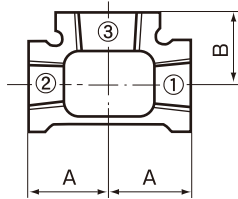
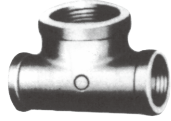


縁付径違いチー(BRT)  
(枝径の大きいもの)  
Tees, banded, reducing

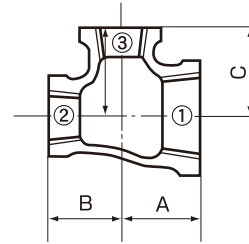

縁付径違いチー(BRT)  
(通りの一方のみ大きいもの)  
Tees, banded, reducing

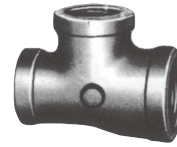

単位mm

| 呼 び<br>①×②×③                        | 中心から端面までの距離 |    |
|-------------------------------------|-------------|----|
|                                     | A           | B  |
| $1/2 \times 1/2 \times 3/4$         | 30          | 30 |
| $3/4 \times 3/4 \times 1$           | 35          | 34 |
| $3/4 \times 3/4 \times 1 1/4$       | 40          | 38 |
| $1 \times 1 \times 1 1/4$           | 42          | 40 |
| $1 \times 1 \times 1 1/2$           | 45          | 42 |
| ※ $1 \times 1 \times 2$             | 51          | 44 |
| $1 1/4 \times 1 1/4 \times 1 1/2$   | 48          | 45 |
| $1 1/4 \times 1 1/4 \times 2$       | 52          | 48 |
| $1 1/2 \times 1 1/2 \times 2$       | 54          | 52 |
| ※ $1 1/2 \times 1 1/2 \times 2 1/2$ | 62          | 55 |
| $2 \times 2 \times 2 1/2$           | 65          | 60 |
| $2 \times 2 \times 3$               | 72          | 62 |
| $2 1/2 \times 2 1/2 \times 3$       | 75          | 70 |

単位mm

| 呼 び<br>①×②×③                        | 中心から端面までの距離 |    |    |
|-------------------------------------|-------------|----|----|
|                                     | A           | B  | C  |
| $3/4 \times 1/2 \times 1/2$         | 30          | 27 | 30 |
| $1 \times 1/2 \times 1/2$           | 32          | 27 | 33 |
| $1 \times 3/4 \times 3/4$           | 34          | 32 | 35 |
| $1 1/4 \times 3/4 \times 3/4$       | 37          | 32 | 40 |
| $1 1/4 \times 1 \times 1$           | 40          | 38 | 42 |
| $1 1/2 \times 1 \times 1$           | 41          | 37 | 45 |
| $1 1/2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$   | 45          | 44 | 48 |
| ※ $2 \times 1 \times 1$             | 44          | 38 | 51 |
| $2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$       | 48          | 46 | 54 |
| $2 \times 1 1/2 \times 1 1/2$       | 52          | 48 | 55 |
| ※ $2 1/2 \times 1 1/2 \times 1 1/2$ | 55          | 48 | 62 |
| ※ $2 1/2 \times 2 \times 2$         | 60          | 57 | 65 |

備考 1.継手の端部の形状・寸法は、付表1による。

2. 管継手及びパイプニッブル品種寸法別一覧表での( )品種は通常製作していないため納期を要することがありますのでご相談下さい。

3. 管継手及びパイプニッブル品種寸法別一覧表で、※印はJISではありません。