
 
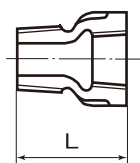



めすおすソケット  
(XS)  
Extension pieces



キャップ  
(CA)  
Caps, plain

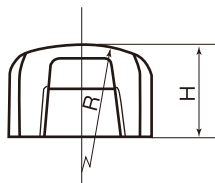

縁付キャップ  
(BCA)  
Caps, banded

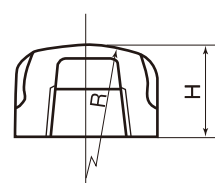

単位:mm

呼 び	L
1/8	(25)
1/4	(28)
3/8	(32)
1/2	40
3/4	48
1	55
1 1/4	60
1 1/2	(65)
2	(70)
2 1/2	(80)
3	(90)
4	(100)
5	(110)
6	(125)

単位:mm

呼 び	高 さ H	頂 部 外部半径 R
1/8	(14)	(40)
1/4	15	50
3/8	17	62
1/2	20	78
3/4	24	95
1	28	125
1 1/4	30	150
1 1/2	32	170
2	36	215
2 1/2	42	270
3	45	310
4	55	405
5	58	495
6	65	580

備考 1. 継手の端部の形状・寸法は、付表1による。  
2. Lの許容差はJIS B 2301、7.10表6に規定された許容差の2倍とする。  
3. 管継手及びパイプニップル品種寸法別一覧表での( )品種は通常製作して  
いないため納期を要することがありますのでご相談下さい。  
4. 管継手及びパイプニップル品種寸法別一覧表で、※印はJISではありません。

備考 1. 継手の端部の形状・寸法は、付表1による。  
2. 管継手及びパイプニップル品種寸法別一覧表での( )品種は通常製作して  
いないため納期を要することがありますのでご相談下さい。  
3. 管継手及びパイプニップル品種寸法別一覧表で、※印はJISではありません。