



フレキシブル管の配管材料

NFP-08 ネオジョイント サテライトチー

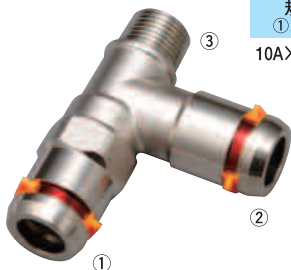

規格 ①×②×③	入数	都市 ガス用	LIA 検定品	二面幅
10A×10A×R ¹ / ₂	36個	●	●	28mm

FP-03 管末キャップ

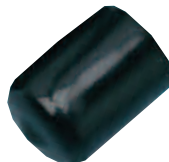

規格	入数
8A	(20個×5袋)100個
10A	(20個×5袋)100個
15A	(20個×5袋)100個
20A	(20個×5袋)100個
25A	(20個×5袋)100個

配管工事中、フレキ管内への水・ごみ等の進入防止に使用。

NFP-09 ネオジョイント 増設分岐継手



規格	入数	都市 ガス用	LIA 検定品	二面幅
10A	36個	●	●	28mm

FP-11 増設分岐サドル



規格	入数
15A×Rc ¹ / ₂	24個
20A×Rc ¹ / ₂	24個
25A×Rc ¹ / ₂	16個
32A×Rc ¹ / ₂	12個


既設の露出配管から穿孔取り出しによる分岐に使用。

FP-00 フレキシブル管(漏れ検査機能付)



規格	入数			
	都市ガス		LIA検定品	
	30m	60m	30m	60m
8A	1			
10A	1	1	1	1
15A	1	1	1	1
20A	1	1	1	1
25A	1	1	1	
32A	1			

FP-12 壁貫通カバー

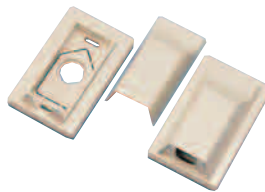

規格	入数
10A~15A	20個

フレキ管の外壁貫通部に取付ける防水カバー。


FP-02 継手カバー



規格	入数
10A	(10個×20袋)200個
15A	(10個×20袋)200個
20A	(10個×20袋)200個
25A	(10個×20袋)200個

著しく、水気・湿気が多い箇所で使用するFPジョイントなどの防水・防錆カバー。

FP-13 片サドル固定金具

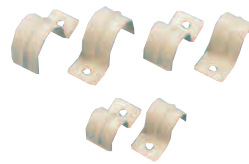

規格	入数
10A	(20個×100袋)2000個
15A	(20個×100袋)2000個
20A	(20個×50袋)1000個
25A	(20個×50袋)1000個

外壁配管時のフレキ管支持固定に使用。